


Edelstahlrohre/Fittings für Edelstahlrohre

Fittings für Edelstahlrohre

Rohre aus rostfreiem Stahl

Ausführung	Werkstoff	zur Genauigkeit	Geglüht	glänzend
SKHR	EN 1.4301 Äquivalent	JIS G3459	Atmosphärisch geglüht	nicht verfügbar
SKH			Blankgeglüht (BA-Rohr)	mitgeliefert
SKER	EN 1.4401 Äquivalent		Atmosphärisch geglüht	nicht verfügbar
SKE			Blankgeglüht (BA-Rohr)	mitgeliefert

Dieser Artikel ist ein nahtloses Rohr.

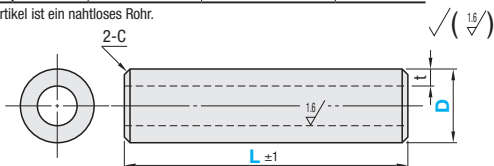

Werte in () sind für Maß T von SKE.

D	t
4	1
6	1
6.35 (1/4 Zoll)	1
8	1 (1.2)
9.53 (3/8 Zoll)	1
10	1 (1.5)
12	1 (1.5)
12.7 (1/2 Zoll)	1
16	1


Teile-nummer		L 1mm-Schritte	Stückpreis																			
Ausführung	D		SKHR					SKH					SKER					SKE				
			L20-100	L101-200	L201-300	L301-400	L401-500	L20-100	L101-200	L201-300	L301-400	L401-500	L20-100	L101-200	L201-300	L301-400	L401-500	L20-100	L101-200	L201-300	L301-400	L401-500
SKHR SKH SKER SKE	4	20-500																				
	6																					
	6.35 (1/4 Zoll)																					
	8																					
	9.53 (3/8 Zoll)																					
	10																					
	12																					
	12.7 (1/2 Zoll)																					
16																						

Ordering Example Teile-nummer - L SKE10 - 300

Weitere Informationen zum Befestigungsverfahren und der Struktur der Verbindungen sowie Spezifikationen zur Verwendung der Rohre finden Sie auf S.1300.

Rohrverbinder aus rostfreiem Stahl Verbinder

SKTGK

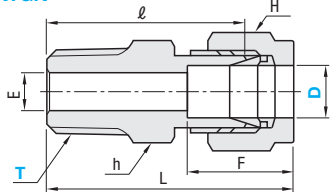

Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (siehe SKFPK) Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent


Teile-nummer	R (PT)	T	L	E	F	ℓ	Quadratisch	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	D	Auswahl	R (PT)				Grundkörper h Mutter H	1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.
SKTGK	3.18 (1/8)	1	1/8	32.9	2.5	13.4	26 12 12		
	4	2	1/4	34.9	2.5	13.4	28 14 12		
		1	1/8	35.8	3.5	15.3	28.5 14 14		
	6	2	1/4	37.8	3.5	15.3	30.5 14 14		
		1	1/8	35.9	5	15.4	28.5 14 14		
		2	1/4	37.9	5	15.4	30.5 14 14		
		3	3/8	38.9	5	15.4	31.5 17 14		
	6.35 (1/4)	4	1/2	44.4	5	15.4	37 22 14		
		1	1/8	35.9	5	15.4	28.5 14 14		
	8	2	1/4	37.9	5	15.4	30.5 14 14		
		3	3/8	38.9	5	15.4	31.5 17 14		
	9.53 (3/8)	1	1/8	36.8	5	16.8	29 14 15.9		
		2	1/4	38.8	6	16.8	31 14 15.9		
		3	3/8	39.8	6	16.8	32 17 15.9		
		4	1/2	45.3	6	16.8	37.5 22 15.9		
	10	2	1/4	39.8	7	17.8	32 17 19		
		3	3/8	40.8	7.5	17.8	33 17 19		
		4	1/2	46.3	7.5	17.8	38.5 22 19		
		2	1/4	39.8	7	17.8	32 17 19		
	12	3	3/8	40.8	8	17.8	33 17 19		
		4	1/2	46.3	8	17.8	38.5 22 19		
		2	1/4	42.8	7	22.8	32 22 23		
		3	3/8	43.8	9	22.8	33 22 23		
	12.7 (1/2)	4	1/2	49.3	10	22.8	38.5 22 23		
		2	1/4	42.8	7	22.8	32 22 23		
		3	3/8	43.8	9	22.8	33 22 23		
		4	1/2	49.3	10	22.8	38.5 22 23		

Maße L und F sind zum Festziehen von Hand.
Werte in () für Maß D sind in Zoll angegeben.

Ordering Example Teile-nummer - T SKTGK6 - 3 SKTGLK9.53 - 4

Rohrverbinder aus rostfreiem Stahl Kniestück

SKTGLK

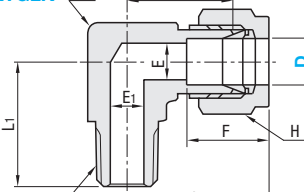

Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (siehe SKFPK) Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent


Teile-nummer	R (PT)	T	L	E	F	ℓ	Quadratisch	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	D	Auswahl	R (PT)				Grundkörper h Mutter H	1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.
SKTGLK	3.18 (1/8)	1	1/8	24.9	2.5	5	13.4 18 12 12		
	4	2	1/4	25.9	2.5	5	13.4 19 14 12		
		1	1/8	27.8	2.5	5	15.3 20.5 14 14		
	6	2	1/4	27.8	2.5	5	15.3 20.5 14 14		
		1	1/8	27.9	2.5	5	15.4 20.5 14 14		
		2	1/4	27.9	2.5	5	15.4 20.5 14 14		
		3	3/8	28.9	2.5	5	15.4 21.5 17 14		
	6.35 (1/4)	4	1/2	30.9	3.5	5	15.4 23.5 22 14		
		1	1/8	27.9	2.5	5	15.4 20.5 14 14		
	8	2	1/4	27.9	2.5	5	15.4 20.5 14 14		
		3	3/8	28.9	2.5	5	15.4 21.5 17 14		
		1	1/8	28.8	2.5	5	16.8 21 14 15.9		
		2	1/4	28.8	2.5	5	16.8 21 14 15.9		
	9.53 (3/8)	3	3/8	29.8	2.5	5	16.8 22 17 15.9		
		4	1/2	31.8	3.5	6	16.8 24 22 15.9		
		2	1/4	30.8	2.5	7	17.8 23 17 19		
		3	3/8	30.8	2.5	7	17.8 23 17 19		
	10	4	1/2	32.8	3.5	8	17.8 25 22 19		
		2	1/4	30.8	2.5	7	17.8 23 17 19		
		3	3/8	30.8	2.5	7	17.8 23 17 19		
		4	1/2	32.8	3.5	8	17.8 25 22 19		
	12	2	1/4	35.8	2.5	7	22.8 25 22 23		
		3	3/8	35.8	2.5	7	22.8 25 22 23		
		4	1/2	35.8	3.5	10	22.8 25 22 23		
		2	1/4	35.1	2.5	10	22.8 25 22 23		
	12.7 (1/2)	3	3/8	35.1	3.5	10	22.8 25 22 23		
		4	1/2	35.1	3.5	10	22.8 25 22 23		

Maße L und F sind zum Festziehen von Hand.
Werte in () für Maß D sind in Zoll angegeben.

Weitere Informationen zum Befestigungsverfahren und der Struktur der Verbindungen sowie Spezifikationen zur Verwendung der Rohre finden Sie auf S.1300.

Rohrverbinder aus rostfreiem Stahl Anschlüsse

SKUSK

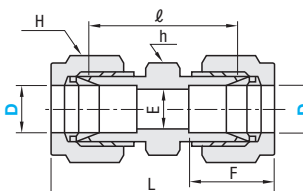


Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (siehe SKFPK) Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent

Teile-nummer		L	E	F	ℓ	Quadratisch Grundkörper h Mutter H	Stückpreis 1 - 9 Stk.	Menge-Rabatt 10 - 30 Stk.
Ausführung	D							
SKUSK	3.18 (1/8)	37.8	2.5	13.4	24	12	12	
	4	42.6	3.5	15.3	28	14	14	
	6	42.8	5	15.4	28	14	14	
	6.35 (1/4)	42.8	5	15.4	28	14	14	
	8	44.6	6	16.8	29	14	15.87	
	9.53 (3/8)	46.6	8	17.8	31	17	19	
	10	46.6	8	17.8	31	17	19	
	12	52.6	10	22.8	31	22	23	
	12.7 (1/2)	52.6	10	22.8	31	22	23	

Maße L und F sind zum Festziehen von Hand.
Werte in () für Maß D sind in Zoll angegeben.

Rohrverbinder aus rostfreiem Stahl Reduzierstücke

SKUSDK

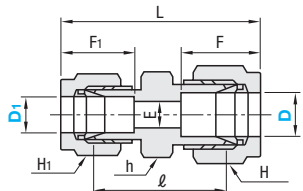


Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (siehe SKFPK) Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent

Teile-nummer	L	E	F	ℓ	Quadratisch	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	D	D1			Grundkörper h Mutter H	1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.
SKUSDK	6.35 (1/4)	3.18 (1/8)	40.8	2.5	15.4 13.4 26.5	14 14 12	
	6	4	42.7	3.5	15.4 15.3 28	14 14 14	
		4	43.6	3.5	16.8 15.3 28.5	14 15.87 14	
	6.35 (1/4)	6	43.7	5	16.8 15.4 28.5	14 15.87 14	
		4	44.7	5	17.8 15.4 29.5	17 19 14	
	8	6	44.7	5	17.8 15.4 29.5	17 19 14	
		8	45.6	6	17.8 16.8 30	17 19 15.87	
	10	6	47.7	5	22.8 15.4 29.5	22 23 14	
		10	49.6	8	22.8 17.8 31	22 23 19	
	12.7 (1/2)	6.35 (1/4)	47.7	5	22.8 15.4 29.5	22 23 14	

Maße L und F sind zum Festziehen von Hand.
Werte in () für Maß D1 sind in Zoll angegeben.

Rohrverbinder aus rostfreiem Stahl Anschlussstutzen

SKPCK

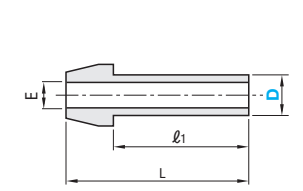


Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent

Teile-nummer	L	E	ℓ1	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	D			1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.
SKPCK	3.18 (1/8)	23	1.8	16	
	4	26	2.5	19	
		6	27	4	20
	6.35 (1/4)	27	4.8	20	
		8	28	6.4	21
	9.53 (3/8)	29	7.6	22	
		10	29	8	22
	12	37	9.5	26.7	
		12.7 (1/2)	37	9.9	26.7

Werte in () für Maß D sind in Zoll angegeben.

Rohrverbinder aus rostfreiem Stahl Kniestück-Verbindungen

SKUEK

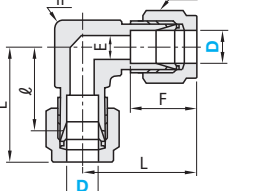

Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (siehe SKFPK) Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent

Teile-nummer		L	E	F	ℓ	Quadratisch	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	D							
SKUEK	3.18 (1/8)	24.9	2.5	13.4	18	12	12	
	4	27.8	3.5	15.3	20.5	14	14	
	6	27.9	5	15.4	20.5	14	14	
	6.35 (1/4)	27.9	5	15.4	20.5	14	14	
	8	28.8	6	16.8	21	14	15.87	
	9.53 (3/8)	30.8	8	17.8	23	17	19	
	10	30.8	8	17.8	23	17	19	
	12	34.8	10	22.8	24	22	23	
	12.7 (1/2)	34.8	10	22.8	24	22	23	

Maße L und F sind zum Festziehen von Hand.
Werte in () für Maß D sind in Zoll angegeben.

Rohrverbinder aus rostfreiem Stahl T-Stücke abgesetzt

SKUTK

