

Fittings für lebensmitteltaugliche Rohre

Beidseitig schweißbare Enden

Fittings für lebensmitteltaugliche Rohre/Adapter für lebensmitteltaugliche Rohre

Aufschweißbar, mit Gewinde

Beidseitig schweißbare Enden, Kniestücke

Ausführung **Werkstoff**
SNWE EN 1.4301 Äquivalent
SNWES EN 1.4404 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		D	d	L	SNWE		SNWES	
Ausführung	Nr.				Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SNWES	8A	13.8	10.5	38	-	-	-	-
	10A	17.3	14.0		-	-	-	-
	15A	21.7	17.5		-	-	-	-
SNWE	1S	25.4	23	34	-	-	-	-
	1.5S	38.1	35.7	49	-	-	-	-
	2S	50.8	47.8	61	-	-	-	-
	2.5S	63.5	59.5	84	-	-	-	-
3S	76.3	72.3	89	-	-	-	-	

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Beidseitig schweißbare Enden, 45°-Kniestücke

Ausführung **Werkstoff**
SNWHE EN 1.4301 Äquivalent
SNWHES EN 1.4404 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		D	d	L	SNWHE		SNWHES	
Ausführung	Nr.				Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SNWHE	1S	25.4	23	15.8	-	-	-	-
	1.5S	38.1	35.7	23.7	-	-	-	-
	2S	50.8	47.8	31.6	-	-	-	-
	2.5S	63.5	59.5	42	-	-	-	-
	3S	76.3	72.3	52.6	-	-	-	-

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Beidseitig schweißbare Enden, T-Stücke

Ausführung **Werkstoff**
SNWT EN 1.4301 Äquivalent
SNWTS EN 1.4404 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		D	d	L	SNWT		SNWTS	
Ausführung	Nr.				Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SNWT	1S	25.4	23.0	34.0	-	-	-	-
	1.5S	38.1	35.7	49.0	-	-	-	-
	2S	50.8	47.8	61.0	-	-	-	-
	2.5S	63.5	59.5	84.0	-	-	-	-
3S	76.3	72.3	89.0	-	-	-	-	

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Beidseitig schweißbare Enden, Reduzier-T-Stücke

Ausführung **Werkstoff**
SNWTD EN 1.4301 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		D1	d1	D2	d2	L1	L2	Stückpreis	
Ausführung	Nr.							Stückz. 1 - 10	Stückz. 1 - 10
SNWTD	1.5S-1S	38.1	35.7	25.4	23.0	49	45	-	-
	2S-1S	50.8	47.8	25.4	23.0	61	51	-	-
	2S-1.5S	50.8	47.8	38.1	35.7	61	64	-	-
	2.5S-1.5S	63.5	59.5	38.1	35.7	84	70	-	-
2.5S-2S	63.5	59.5	50.8	47.8	84	82	-	-	

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Blindmuttern

Ausführung **Werkstoff**
SNYBN EN 1.4301 Äquivalent


RoHS10

Teile-nummer		A	B	(T)	Stückpreis	
Ausführung	Nr.				Stückz. 1 - 4	Mengen-Rabatt
SNYBN	1S	46.0	53.1	30.0	-	-
	1.5S	56.0	64.6		-	-
	2S	71.0	81.9		-	-
	2.5S	85.0	98.1		-	-
	3S	100.0	115.4		-	-

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Ordering Example **Teile-nummer** SNWE2S

Example

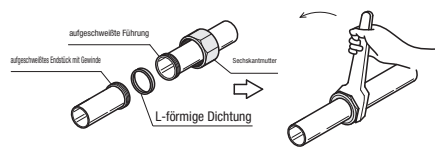

aufgeschweißtes Endstück mit Gewinde

Ausführung **Werkstoff**
SNYNS EN 1.4301 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		D	d	Stückpreis	
Ausführung	Nr.			Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt
SNYNS	1S	25.4	23.0	-	-
	1.5S	38.1	35.7	-	-
	2S	50.8	47.8	-	-
	2.5S	63.5	59.5	-	-
	3S	76.3	72.3	-	-

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

aufgeschweißte Führung

Ausführung **Werkstoff**
SNYRN EN 1.4301 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		D	d	Stückpreis	
Ausführung	Nr.			Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt
SNYRN	1S	25.4	23.0	-	-
	1.5S	38.1	35.7	-	-
	2S	50.8	47.8	-	-
	2.5S	63.5	59.5	-	-
	3S	76.3	72.3	-	-

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Sechskantmuttern

Ausführung **Werkstoff**
SNRN EN 1.4301 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		A	(B)	Stückpreis	
Ausführung	Nr.			Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt
SNRN	1S	46	53.1	-	-
	1.5S	56	64.6	-	-
	2S	71	81.9	-	-
	2.5S	85	98.1	-	-
3S	100	115.4	-	-	

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Dichtungen, L-förmig


Ausführung **Werkstoff**
SNLGS Silikon
SNLGSF PTFE

RoHS10

Teile-nummer		A		SNLGS		SNLGSF	
Ausführung	Nr.	SNLGS	SNLGSF	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SNLGS	1S	32.5	33.4	-	-	-	-
	1.5S	46.0	46.8	-	-	-	-
	2S	59.5	60.5	-	-	-	-
	2.5S	73.2	74.0	-	-	-	-
	3S	86.5	87.0	-	-	-	-

Verwenden Sie aufgeschweißte Gewindegänge (SNYNS) mit Dichtungen. Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Ordering Example **Teile-nummer** SNYNS1S

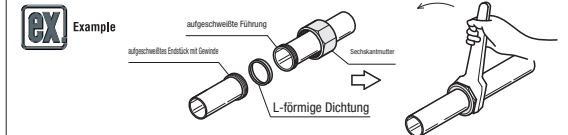

Ausführung mit Außengewinde

Ausführung **Werkstoff**
SNWZFA EN 1.4404 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		Nenngröße	R (PT)	A	B	C	D	L1	L2	Stückpreis	
Ausführung	Nr.									Stückz. 1 - 4	Mengen-Rabatt
SNWZFA	1S	4	1/2	21.7	15.7	25.4	23	39	7	-	-
		6	3/4	27.2	21	25.4	23	39	7	-	-
		8	1	34	26	25.4	23	39	7	-	-
		10	1 1/4	42.7	35.7	38.1	35.7	44	7	-	-
	1.5S	8	1	34	26	38.1	35.7	39	7	-	-
		10	1 1/4	42.7	35.7	38.1	35.7	44	7	-	-
		12	1 1/2	48.6	40	50.8	47.8	49	-	-	-

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Schlauchausführung

Ausführung **Werkstoff**
SNWHAD EN 1.4301 Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		D	L	Stückpreis	
Ausführung	Nr.			Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt
SNWHAD	1S	25.4	60	-	-
	1.5S	38.1	80	-	-
	2S	50.8	80	-	-
	2.5S	63.5	80	-	-
	3S	76.3	80	-	-

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Ordering Example **Teile-nummer** SNWTD2S-1.5S SNWZFA1S - Nenngröße 6