


Leitungen



Vergleichspunkte mit ähnlichen Teilen

Wir haben nicht nur Schläuche für Luft, sondern auch wasserbeständige Polyurethanschläuche, die für Wasser und viele andere Artikel verwendet werden können. Wir liefern die Schläuche in der von Ihnen festgelegten Länge, sodass Sie sie ohne Verschnitt verwenden können.

Wasserbeständige Polyurethanschläuche
PUT
PUTL

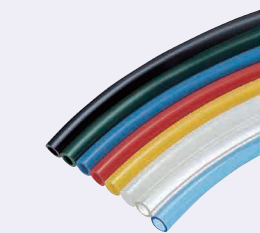

Werkstoff: Polyurethan

Teilenummer		Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0,5 m-Schritte)	Schlauch-farbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außen-durchmessersergenauigkeit (mm)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUT	PUTL						Stückpreis 1-4 Stk.	Menge-Rabatt 5-10	Stückpreis/m 1-4 Stk.	Mengenrabatt/m 5-10
PUT (Standardlänge)	3.2	10	0.5~ 9.5 10.5~19.5	B (Schwarz) C (transparent)	1.8	7	±0.1	0.0064			-	-
		20										
		4		10	C (transparent)	2.5		5	0.009			
	20											
	6			10	B (Schwarz) C (transparent)	4		12	0.019			
		20										
		8		10	W (weiß) R (Rot) Y (Gelb)	5		15	0.037			
	20											
	10			10	BL (blau) G (Grün) CB (transparentblau)	6.5	25	0.055				
		20										
PUTL (Länge konfigurierbar)		12		10	B (Schwarz)	8	28	+0.1 -0.15	0.076			
	20											
	100											
	16	10										
		20										

Polyurethanschläuche, weich
PUTY
PUTYL



Werkstoff: Polyurethan, weich

Teilenummer		Standard-länge (m)		Konfigurierbare Länge (0,5 m-Schritte)		Schlauch-farbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außen-durchmessersergenauigkeit (mm)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUTY	PUTYL	Stückpreis	Mengen-Rabatt						Stückpreis/m	Mengenrabatt / m		
PUTY (Standardlänge)	4	10 20	0.5~ 9.5 10.5~19.5	B (Schwarz) C (transparent)	2.5	17	+0.05 -0.2	0.009						
	6	10 20			4	28		0.019						
PUTYL (Länge konfigurierbar)		8			10 20	5		36	0.037					
	10	10 20			6.5	45		0.055						

Verwenden Sie weiche Schläuche auf (S.1261) für den Anschluss dieser Schläuche an Schnellkupplungen.

Nylonschläuche
PUTN
PUTNL



Werkstoff: Nylon (Polyamid)

Teilenummer		Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0,5 m-Schritte)	Schlauch-farbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biege-radius (mm)	Außen-durchmessers-ergenauigkeit (mm)	Berst-druck (MPa)	Normal-druck (MPa)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge			
Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUTN	PUTNL								Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis/m	Mengenrabatt / m		
PUTN (Standardlänge)	3.2	10 20	0.5~ 9.5 10.5~19.5	B (Schwarz)	2	7	+0.05 -0.10	5.4	1.8	0.0052			-	-		
	4	10 20			2.5	10		6.0	2.0	0.008						
	6	10 20			4	20		5.1	1.7	0.017						
	8	10 20			6.0	30		±0.05	3.9	1.3	0.026					
PUTNL (Länge konfigurierbar)		10 20			W (weiß)	7.5		40		3.6	1.2	0.040				
		10 20				9.0		55		3.6	1.2	0.053				

Druckfeste Nylonschläuche
PUTHP
PUTHPL



Werkstoff: Nylon (Polyamid)

Teilenummer		Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte)	Schlauch-farbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außen-durchmessersergenauigkeit (mm)	Berst-druck (MPa)	Normal-druck (MPa)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUTHP	PUTHPL								Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis/m	Mengenrabatt / m
PUTHP (Standardlänge)	4	10 20	0.5~ 9.5 10.5~19.5	B (Schwarz) W (weiß)	2.5	15	±0.05 							

Flexible Nylonschläuche
PUTNS
PUTNSL



Werkstoff: Nylon

Teilenummer		Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte)	Schlauch-farbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außen-durchmessersergenauigkeit (mm)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUTNS	PUTNSL						Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis/m	Mengenrabatt / m
PUTNS (Standardlänge)	4	20	0.5~ 9.5 10.5~19.5	W (weiß)	2.5	9	±0.1	0.009				
	6				4	14		0.017				
	8				6	25		0.023				
	10				7.5	30		0.036				
	12				9	34		0.052				



Ordering
Example

Teilenummer - Länge - Farbe
PUT4 - 10 - B
PUTNL8 - 2.5 - W