


Einstellbares Schlauch-Set

Einstellbare Schlauchbauteile/Installationswerkzeuge

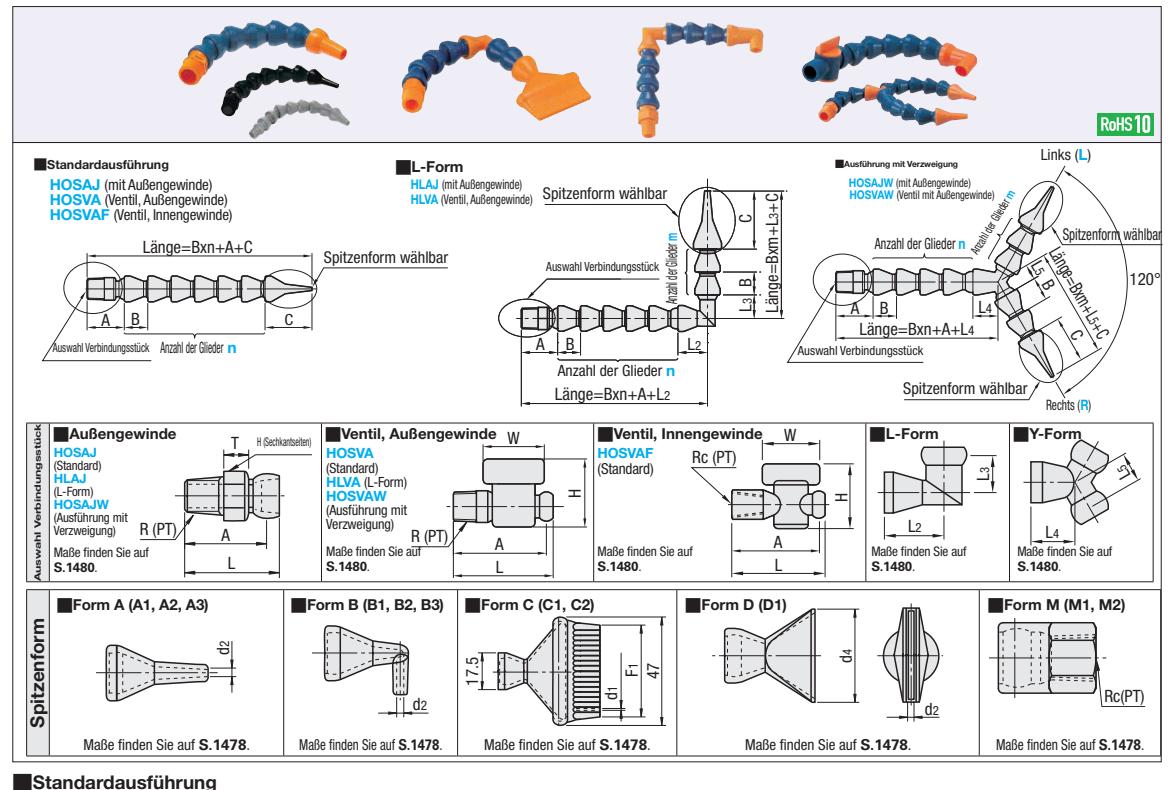

Teile-nummer		Schlauchfarbe frei wählbar	Anzahl der Glieder n konfigurierbar	Verbindungsstück Gewindegröße (PT)		Spitzenform (Maße finden Sie auf S.1478.)
Ausführung	Nennninen-Ø			Für Außengewinde (Auswahl)	für Ventil mit Außengewinde / Ventil mit Innengewinde (fixiert)	
HOSAJ (mit Außengewinde) HOSVA (Ventil, Außengewinde) *HOSVAF (Ventil mit Innengewinde)	2	Nicht angegeben (Blau) G (Grau) B (Schwarz)	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	2 (R/Rc1/4)	(Schlauch: Blau) A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 (Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1 (Schlauch: Schwarz) A1, A2, A3, C1, C2, D1
	3	Nicht angegeben (Blau) G (Grau)		3 (R3/8) 4 (R1/2)	3 (R/Rc3/8)	(Schlauch: Blau) A1, A2, A3, D1 (Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1
	4	G (Grau)		3 (R3/8) 4 (R1/2)	4 (R/Rc1/2)	(Schlauch: Blau) A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 (Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1

* Die nominale Schlauchgröße ist für Venteile mit Innengewinde nicht verfügbar. Der Schlauch mit Ventil mit Innengewinde ist nur in Blau erhältlich.

Schlauchkörper, L-Form: Blau, Düse: Orange

Teile-nummer		Anzahl der Glieder n konfigurierbar	Verbindungsstück Gewindegröße (PT)		Anzahl der Glieder, konfigurierbar	Spitzenform (Maße finden Sie auf S.1478.)
Ausführung	Nennninen-Ø		Für Außengewinde (Auswahl)	Für Ventil mit Außengewinde (fest)		
HLAJ (mit Außengewinde) HLVA (Ventil, Außengewinde)	2	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	2 (R/Rc1/4)	0-20	A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2
	4		3 (R3/8) 4 (R1/2)	4 (R/Rc1/2)		A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1

mit Verzweigung, Schlauchkörper: Blau, Düse: Orange


Teile-nummer		Anzahl der Glieder n konfigurierbar	Verbindungsstück Gewindegröße (PT)		Anzahl der Glieder, konfigurierbar	Spitzenform (Maße finden Sie auf S.1478.)
Ausführung	Nennninen-Ø		Für Außengewinde (Auswahl)	Für Ventil mit Außengewinde (fest)		
HOSAJW (mit Außengewinde) HOSVAW (Ventil, Außengewinde)	2	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	2 (R/Rc1/4)	0-20	A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2
	4		3 (R3/8) 4 (R1/2)	4 (R/Rc1/2)		A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1

Teile-nummer	Schlauchfarbe	Anzahl der Glieder n	Anschlüsse Gewindegröße	Anzahl der Glieder m	Anzahl der Glieder m Rechts (R)	Anzahl der Glieder m Links (L)	Düse
(Standard) (L-Form) (Anschlussstutzen)	HOSVA2 - B - 20 - 2	-	-	-	-	-	- D1
HLVA2	- 10 - 2 - 5	-	-	-	-	-	- B1
HOSVAW2	- 5 - 2 - R10 - L7	-	-	-	-	-	- D1


Nennninen-Ø	Anschluss Stückpreis	Verbindungsstück Stückpreis		Düse Stückpreis				L-Form Ausführung/ Aufpreis für Ausführung mit Verzweigung	
		Geometrie AJ	Geometrie VA	A1 A2 A3	B1 B2 B3	C1 C2	D1	M1 M2	
2									
3									
4									

Beispiel zur Preisberechnung


- Für Standardausführung HOSAJ2-30-1-A1:
(Stückpreis Glied x (Anzahl der Glieder) + (Stückpreis Verbindungsstück) + (Stückpreis Düse))
- Für L-förmige Ausführung HLVA2-10-2-B-1:
(Stückpreis Glied x (Anzahl der Glieder n + Anzahl der Glieder m) + (Stückpreis Verbindungsstück) + (Stückpreis Düse) + (Aufpreis für L-förmige Ausführung))
- Für Ausführung mit Verzweigung HOSAW2-5-2-R10-L7-D1:
(Stückpreis für Glied x (Anzahl der Glieder + Anzahl der Glieder rechts + Anzahl der Glieder links) + (Stückpreis Verbindungsstück) + (Preis für Spitzenform für 2 Stk.) + (Aufpreis für Ausführung mit Verzweigung))

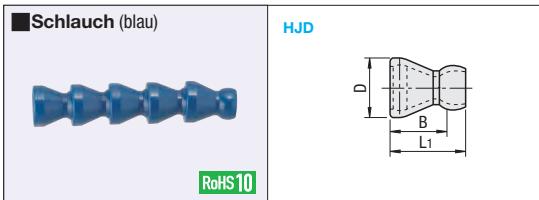


Ausführung	Nennninen-Ø	Anzahl der Glieder	Schlauchgrößen-Ø	D	B	L1	Stückpreis
HJD	2						1-20 Stk.
	3						
	4						

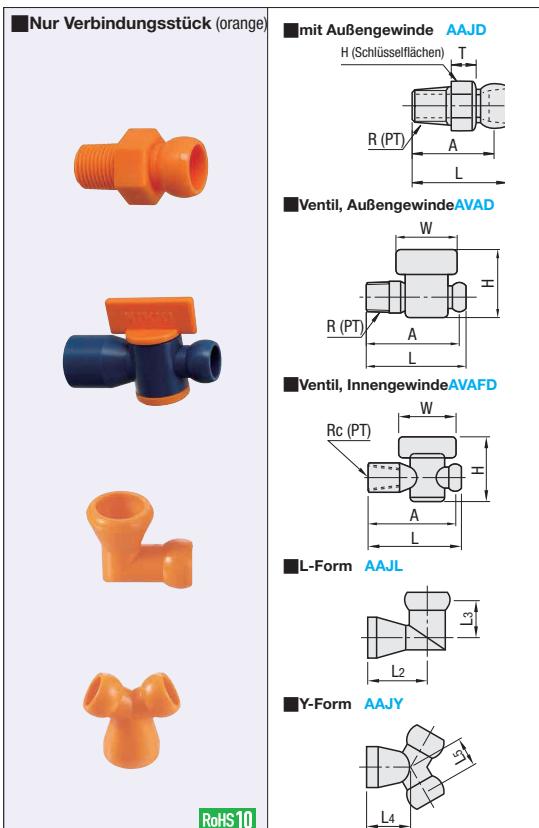

Ausführung	Nennninen-Ø	Verbindungsstück Gewindegröße R (PT)	A	L	H	T	Stückpreis
AAJD	1	R1/8	23	26.3	14	7	1-20 Stk.
	2	R1/4	27.3	32	19	8	
	3	R3/8	28	38.3	18.8		
	4	R1/2	48.5	48.5	43	34	

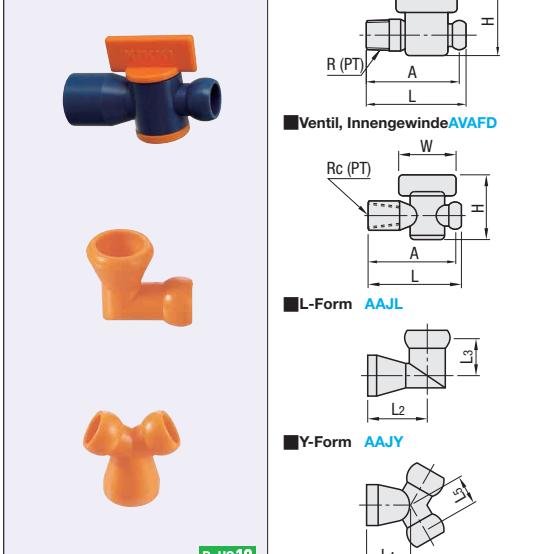


Ausführung	Nennninen-Ø	Verbindungsstück Gewindegröße R (PT)	A	L	H	W	Stückpreis
AVAD	2	R1/4	41	41	30	27	1-20 Stk.
	3	R3/8	45	45	34	25	
	4	R1/2	48.5	48.5	43	34	
	4	R1/2	58.2	64	63	34	

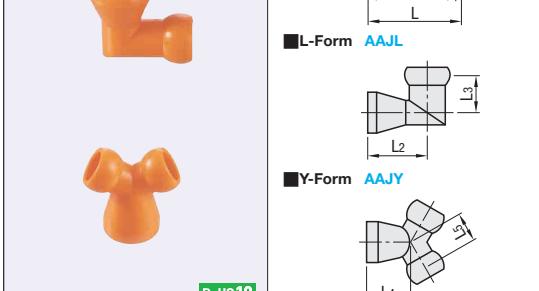


Ausführung	Nennninen-Ø	Verbindungsstück Gewindegröße R (PT)	A	L	H	W	Stückpreis
AVAFD	2	R1/4	42	45	30	27	1-20 Stk.
	4	R1/2	58.2	64	63	34	

Ausführung	Nennninen-Ø	L2	L3	L4	L5	AAJY	AAJL	Stückpreis 1-20 Stk.
AAJL (L-Form)	2	17	12	15.5	9.5			
AAJY (Y-Form)	4	23.5	16.5	23.5	19			

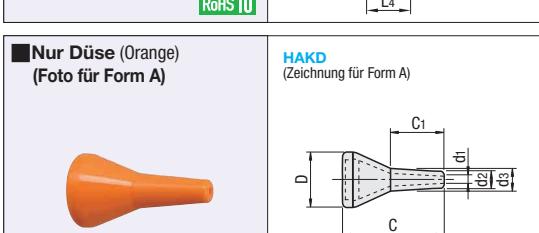

Ausführung	Nennninen-Ø	Geometrie	Nr.	Form A	Form B	Form C	Form D	Form M	Stückpreis
HAKD	3	A B C D M	1						
			2						
			3						
			4						
			5						

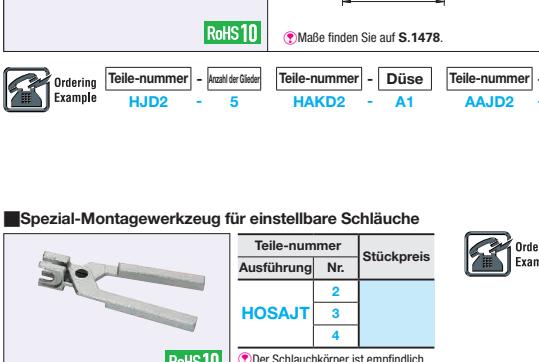

Ordering Example	Teile-nummer	Anzahl der Glieder	HAKD2	-	Düse	Teile-nummer	-	Verbindungsstück Gewindegröße

<tbl_r cells="9" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1"