


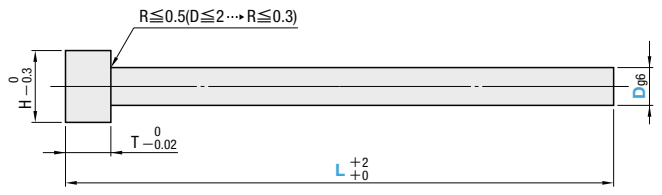
DIN 1530
EN 1.2344-äquivalent
Gehärtet

KERNSTIFT GERADE

—AUSFÜHRUNG STANDARD—



Artikelnummer	M Material	H Härte	T D Toleranz
D-CPD	EN 1.2344-äquivalent	48~52HRC	g6



H	T	Artikelnummer		L
		Ausführung	D	
2.5	1.2	D-CPD	1	125
3	1.5		1.5	
4	2		2	
5			2.5	
6	3		3	
7			3.5	
8			4	
10	5		4.5	
12			5	
14			6	
			8	

Bestellung Artikelnummer — L
D-CPD2.5 — 125