


EN 1.3505 äquivalent
58~62HRC

H	T	P g6	Artikelnummer		L Auswahl						
			Ausführung	P							
2.5	1.2	-0.002 -0.008	D-EPU	1	100	125	160	200	250		
				1.1	100	125	160	200			
				1.2	100	125	160	200	250		
3	1.5	1.5		100	125	160	200	250	315		
		2		100	125	160	200	250	315	400	
4	2	-0.004 -0.012		2.5	100	125	160	200	250	315	
				3	100	125	160	200	250	315	400
5	3	-0.004 -0.012		3.5	100	125	160	200	250	315	400
				4	100	125	160	200	250	315	400
6	3	-0.004 -0.012		4.5	100	125	160	200	250	315	400
			5	100	125	160	200	250	315	400	500
7	3	-0.004 -0.012	5.5	100	125	160	200	250	315	400	
			6	100	125	160	200	250	315	400	500
8	3	-0.004 -0.012	6.5	100	125	160	200	250	315	400	500
			7	100	125	160	200	250	315	400	500
10	3	-0.004 -0.012	7.5	100	125	160	200	250	315	400	
			8	100	125	160	200	250	315	400	500
12	5	-0.005 -0.014	8.5	100	125	160	200	250	315	400	
			9	100	125	160	200	250	315	400	
14	5	-0.005 -0.014	9.5	100	125	160	200	250	315	400	
			10	100	125	160	200	250	315	400	500
16	5	-0.005 -0.014	10.5	100	125	160	200	250	315	400	
			11	100	125	160	200	250	315	400	
18	7	-0.006 -0.017	12	100	125	160	200	250	315	400	500
			12.5	100	125	160	200	250	315	400	
22	7	-0.006 -0.017	14	100	125	160	200	250	315	400	500
			16	100	125	160	200	250	315	400	500
24	7	-0.006 -0.017	18	125	160	200	250	315	400	500	
			20	100	125	160	200	250	315	400	500
26	8	-0.007 -0.020	20	100	125	160	200	250	315	400	500

Bestellung Artikelnummer - L
D-EPU 3 - 100

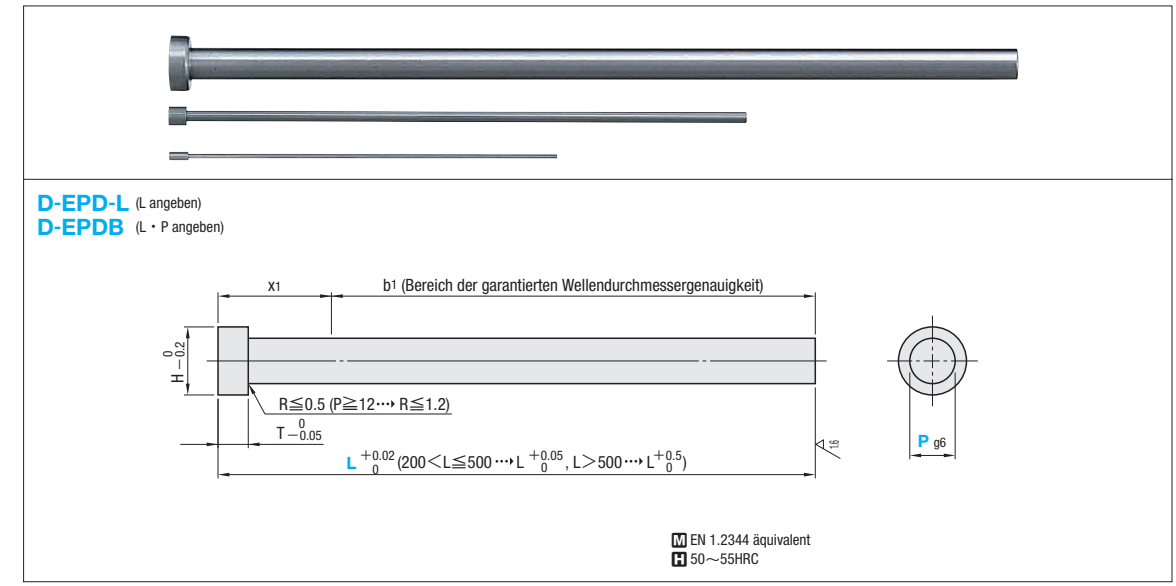

EN 1.2344 äquivalent
50~55HRC

L Abmessungen auswählen

H	T	P g6	Artikelnummer		L	
			Ausführung	P	0.01-mm-Schritte	
2.5	1.2	-0.002 -0.008	D-EPD-L	1		40.00 ~ 200.00
3	1.5			1.5		
4	2			2		40.00 ~ 315.00
5	2	2.5				
6		3			40.00 ~ 400.00	
7	3	3.5				
8		4			40.00 ~ 500.00	
10		4.5			40.00 ~ 250.00	
12	5	-0.005 -0.014		5		40.00 ~ 400.00
				5.5		40.00 ~ 200.00
14	7	-0.006 -0.017	6		40.00 ~ 1000.00	
16			6.5		100.00 ~ 250.00	
18	8	-0.007 -0.020	8			
22			10		100.00 ~ 1000.00	
26	10	-0.007 -0.020	12			
32			16		100.00 ~ 1000.00	
			20			
			25		100.00 ~ 500.00	

L · P Abmessung auswählen

H	T	P g6	Artikelnummer		L		P	
			Ausführung	Nr.	0.01-mm-Schritte		0.01-mm-Schritte	
2.5	1.2	-0.002 -0.008	D-EPDB	1		40.00 ~ 200.00	0.50 ~ 1.00	
3	1.5			1.5			1.01 ~ 1.50	
4	2			2		40.00 ~ 315.00	1.51 ~ 2.00	
5	2	2.5				2.01 ~ 2.50		
6		3			40.00 ~ 400.00	2.51 ~ 3.00		
7	3	3.5				3.01 ~ 3.50		
8		4			40.00 ~ 500.00	3.51 ~ 4.00		
10		4.5			40.00 ~ 250.00	4.01 ~ 4.50		
12	5	-0.005 -0.014		5		40.00 ~ 400.00	4.51 ~ 5.00	
				5.5		40.00 ~ 200.00	5.01 ~ 5.50	
14	7	-0.006 -0.017	6		40.00 ~ 1000.00	5.51 ~ 6.00		
16			6.5		100.00 ~ 250.00	6.01 ~ 6.50		
18	8	-0.007 -0.020	8			6.51 ~ 8.00		
22			10		100.00 ~ 1000.00	8.01 ~ 10.00		
26	10	-0.007 -0.020	12			10.01 ~ 12.00		
32			16		100.00 ~ 1000.00	12.01 ~ 16.00		
			20			16.01 ~ 20.00		
			25		100.00 ~ 500.00	20.01 ~ 25.00		

Einzelheiten zur Änderung P.4

Option	Code	Spezifikation
	KC	Einfache Verdrehsicherung P/2 ≤ KC < H/2 (1) Zum Ausrichten der Nut auf dem Schaftdurchmesser Einheit der Auswahl D-EPD-L 0.05-mm-Schritte möglich
	WKC	Doppelte Verdrehsicherung P/2 ≤ WKC < H/2 (2) Auswahl frei positionierbarer Flächen Einheit der Auswahl 0.1mm

Option	Code	Spezifikation
	HC	HC=0.1-mm-Schritte P+1 ≤ HC < H, P ≥ 1.5

Bestellung Artikelnummer - L
D-EPD-L 1 - 100.00

Option Artikelnummer - L - P - (KC · WKC · usw.)
D-EPDB 12 - 350.00 - P11.00 - HC15