

## Produktinformation RKMW - RKMW 3-06/2 M

<b>Industrial Connecting Solutions:</b> Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder: <b>Rastverschluss:</b> RKMW <a href="http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250528-251292/de/RKMW3_006_0200/ulstate">http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250528-251292/de/RKMW3_006_0200/ulstate</a>	
<b>Name</b> RKMW	
	
	Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8-Winkelkupplung, mit Rastverschluss und angespritztem Kabel, 3-polig, PVC Mantel, Orange, 2 Meter.
<b>Lieferinformationen</b>	
<b>Lieferstatus</b>	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Typ</b>	RKMW 3-06/2 M
<b>Bestell-Nr.</b>	11306
<b>Beschreibung</b>	Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8-Winkelkupplung, mit Rastverschluss und angespritztem Kabel, 3-polig, PVC Mantel, Orange, 2 Meter.
<b>Hinweis</b>	Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
<b>Polzahl</b>	3
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz transluzent
<b>Klassifizierungen</b>	
<b>Belden-Brand</b>	Lumberg-Automation
<b>Mechanische Daten</b>	
<b>Art des Steckkontaktees</b>	Kupplung
<b>Ausführung des Gehäuses</b>	gewinkelt
<b>Gewindeart</b>	M8
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	Steckverbinder M8
<b>LED-Anzeige vorhanden</b>	✗
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur (Wert)</b>	-40 °C ... 90 °C
<b>Schutzart (IP), montiert</b>	IP65
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Werkstoffe</b>	
<b>Gehäusematerial / Griffkörper</b>	TPU
<b>Kontaktträgermaterial</b>	PA/TPU
<b>Kontaktmaterial</b>	CuZn
<b>Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung</b>	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
<b>Material Verschraubung / Mutter</b>	CuZn, vernickelt
<b>Elektrische Daten</b>	
<b>Durchgangswiderstand</b>	≤ 5 mΩ
<b>Nennstrom</b>	4 A bei 40°C
<b>Nennspannung</b>	60 V
<b>Bemessungsspannung</b>	63 V
<b>Prüfspannung</b>	1,5 kV eff./60 s
<b>Isolationswiderstand</b>	> 1 GΩ
<b>Zulassungen</b>	
<b>Zulassungen</b>	UL
<b>Kabel</b>	
<b>Kabellänge</b>	2 m
<b>Kabelbezeichnung</b>	06
<b>Kabelbeschreibung</b>	Sensor-Anschlussleitung

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Buchsen: Standard-Ausführungen, mit Schraub- oder


Rastverschluss: RKMW

[http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250528-251292/de/RKMW3\\_006\\_0200/uistate](http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250528-251292/de/RKMW3_006_0200/uistate)

Farbe des Mantels	orange
Werkstoff des Mantels	PVC
halogenfrei nach EN 50267-2-3	✗
geschirmt	✗
Schweißfunkfest	✗
Außendurchmesser des Kabels	5,0 mm
Leiteranzahl	3
Leitungsaufbau	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	42 x 0,10 mm
Flammwidrigkeit gemäß Norm	nein

#### Bilder

Zeichnung

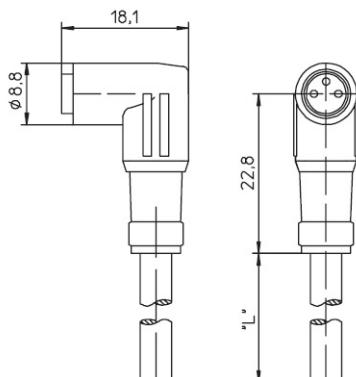

**3-polig**  
**3 poles**



1 = braun / brown  
3 = blau / blue  
4 = schwarz / black

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.