

Produktinformation RKM - RKM 3-224/5 M

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder:Buchsen: Standard-Ausführungen, mit Schraub- oder Rastverschluss: RKM http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250528-251291/de/RKM3_224_0500/uistate	
Name RKM	
	
	Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8-Kupplung, gerade, mit Rastverschluss und angespritztem Kabel, 3-polig, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RKM 3-224/5 M
Bestell-Nr.	38427
Beschreibung	Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8-Kupplung, gerade, mit Rastverschluss und angespritztem Kabel, 3-polig, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
Hinweis	Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Polzahl	3
Gehäusefarbe	schwarz transluzent
Produkteigenschaften	Schleppketteneignet, Ölbeständigkeit
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Art des Steckkontakte	Kupplung
Ausführung des Gehäuses	gerade
Gewindeart	M8
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
LED-Anzeige vorhanden	✗
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-40 °C ... 90 °C
Schutzart (IP), montiert	IP65
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU
Kontaktträgermaterial	PA/TPU
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A bei 40°C
Nennspannung	60 V
Bemessungsspannung	63 V
Prüfspannung	1,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	UL
Kabel	
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	224

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Buchsen: Standard-Ausführungen, mit Schraub- oder


Rastverschluss:RKM

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250528-251291/de/RKM3_224_0500/uistate

Kabelbeschreibung	Leitung für Sensoren und Aktoren
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
halogenfrei nach EN 50267-2-3	✓
geschirmt	✗
Schweißfunkfest	✗
Außendurchmesser des Kabels	4,3 mm
Leiteranzahl	3
Leitungsaufbau	3 x 0,34 mm ²
Leiteraufbau	43 x 0,10 mm
Flammwidrigkeit gemäß Norm	ja

Bilder

Zeichnung

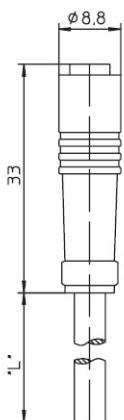

3-polig
3 poles



1 = braun / brown
3 = blau / blue
4 = schwarz / black

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.