

Produktinformation

ASB 8/LED 5-4-331/... M - ASB 8/LED 5-4-331/5 M

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M12-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:mit LED:1 Signal/Buchse (3+PE):ASB 8/LED 5-4-331/... M

https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204934-204940-204946-205147/de/ASB_08_LED_5_4_331_05/ui/state

Name	ASB 8/LED 5-4-331/... M
	
	Aktor-/Sensor Verteiler, Ausführung 8-fach, mit LED Betriebs- und Funktionsanzeige, kombinierte FIXCON-/M12 Buchse, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, Erdanschluss, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	ASB 8/LED 5-4-331/5 M
Bestell-Nr.	60603
Beschreibung	Aktor-/Sensor Verteiler, Ausführung 8-fach, mit LED Betriebs- und Funktionsanzeige, kombinierte FIXCON-/M12 Buchse, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, Erdanschluss, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
Polzahl	4 (M12)
Ausführung	8-fach
Gehäusefarbe	orange
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppketteneignung
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Gewindeart	M12
LED-Anzeige vorhanden	✓
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-15 °C ... 80 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU, selbstverlöschend
Kontaktträgermaterial	PA-GF, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuZn (M12)
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A pro Steckplatz / 12 A max. bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Bemessungsspannung	32 V
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	cURus
Kabel	
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	331
Kabelbeschreibung	Steuerleitung
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
Außendurchmesser des Kabels	8,0 mm


Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M12-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:mit LED:1 Signal/Buchse (3+PE):ASB 8/LED 5-4-331/... M

https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204934-204940-204946-205147/de/ASB_08_LED_5_4_331_05/uistate

Leiteranzahl	11
Leitungsaufbau	8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²
Flammwidrigkeit gemäß Norm	IEC 60332-2, CSA FT-2
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	ZVK: 2 Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse ZBS: 10 Beschriftungsschilder

Bilder

Zeichnung

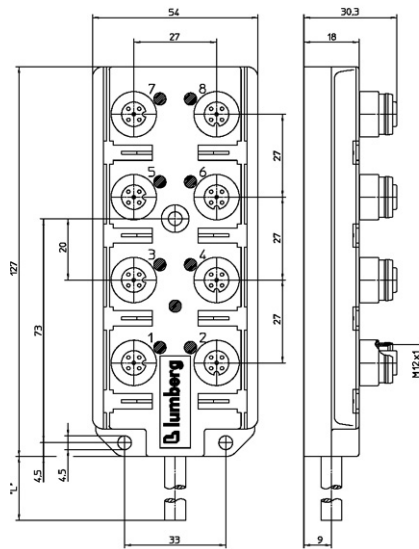

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
 58579 Schalksmühle
 Germany
 Telefon: +49 7127/14-1806
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.