




Produktinformation GDM 3011 J schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform A:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GDM 3011 J

schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256261-256266-256270-276215-24311-34893/de/conf/ui/istate>

Name	GDM 3011 J schwarz/black
	
	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35
Typ	GDM 3011 J schwarz/black
Bestell-Nr.	932 109-100
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe grau, Bestell-Nr. 932 109-106
Polzahl	3 + PE
Leitungsverschraubung	PG 11
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	A
Technische Daten	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben / Kabelschuh / Ringöse
Anschließbare Leitungen	6 mm bis 9 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (Dichtung notwendig)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 V0
Zulassungen	
UR	UR
VDE	VDE
SEV	SEV
CSA	CSA
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	200 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GDM 3-7,



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND


Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform A:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GDM 3011 J
schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256261-256266-256270-276215-24311-34893/de/conf/ulistate>

Bestell-Nr. 730 801-002;
(EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004;
Profildichtung GDM 3-16,
Bestell-Nr. 731 531-002;
Rändelschraube GDM 3011-8,
Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1,
Bestell-Nr. 734 363-001

Bilder

Zeichnung

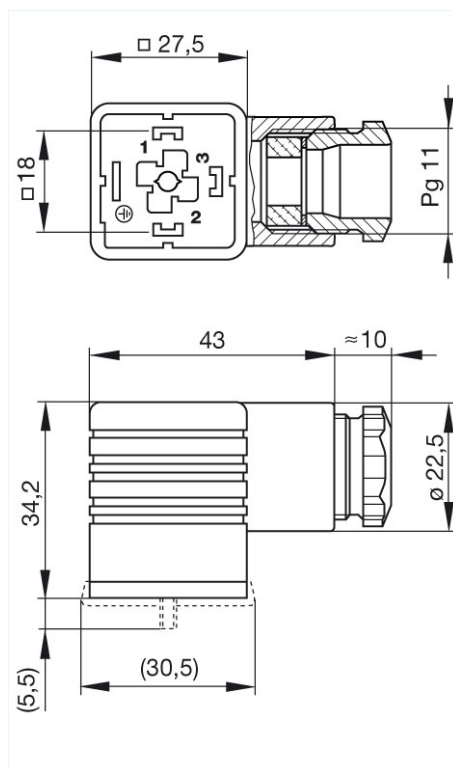

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.