




Produktinformation G 30 W 3 F grau/grey


Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:DIN VDE 0627 / IEC 61984 Steckverbinder (G-Serie):Leitungsdose:G 30 W 3 F grau/grey

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24347-24348-36910/de/conf/ui/istate>

Name	G 30 W 3 F grau/grey
	
	Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung,mit Lötkontakten
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung, mit Lötkontakten
Typ	G 30 W 3 F grau/grey
Bestell-Nr.	932 186-106
Kontaktart	Gabelfeder
Polzahl	3 + PE
Leitungsverschraubung	PG 7
Leitungsquerschnitt	max. 0,5 mm ²
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	grau
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	6 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	löten
Anschließbare Leitungen	4 mm bis 7,5 mm
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Leitungsdose mit PG 7-Verschraubung, 1 Zentralschraube M 3 x 20, 1 Dichtung, unmontiert im Polybeutel
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 30 E 3 M, G 30 A 3 M grau/grey

Bilder

Zeichnung

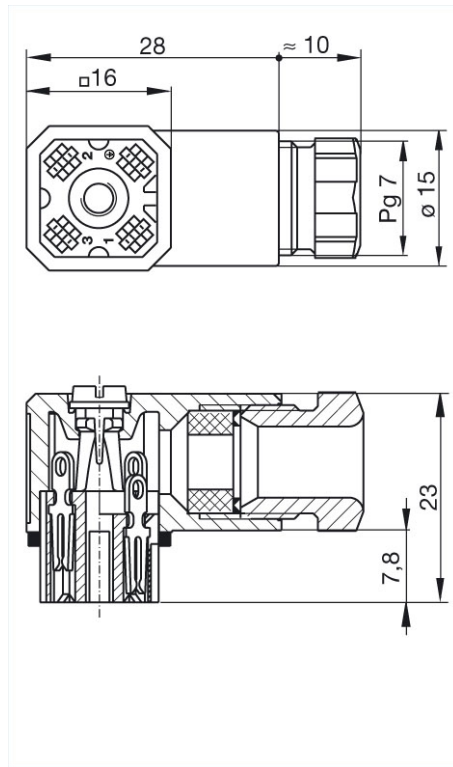

Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.