



Produktinformation ELKA 4012 PG7 schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder:M12 Steckverbinder:M12 Rund-Steckverbinder (E-Serie M12):mit Schraubverriegelung :Leitungsdose, konfektionierbar, gerade:ELKA 4012 PG7 schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256304-24445-24446-24261-36381/de/conf/ui/state>

| | |
|----------------------------------|---|
| Name | ELKA 4012 PG7 schwarz/black |
| |  |
| | Leitungsdose gerade, unmontiert, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig |
| Lieferinformationen | |
| Lieferstatus | bestellbar |
| Produktbeschreibung | |
| Beschreibung | Leitungsdose gerade, unmontiert, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig |
| Typ | ELKA 4012 PG7 schwarz/black |
| Bestell-Nr. | 933 139-100 |
| Kontaktart | gedeutete Buchse |
| Polzahl | 4 |
| Leitungsverschraubung | PG 7 |
| Norm | IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Technische Daten | |
| Bemessungsspannung | AC/DC 250 V |
| Bemessungsstrom | 4 A |
| Anschlußart | schrauben |
| Anschließbare Leitungen | Durchmesser 4 mm bis 6 mm, max. 0,75 mm ² |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial | Cu Zn |
| Kontaktflächenmaterial | Sn |
| Kontaktträgermaterial | PA |
| Gehäusematerial | PA |
| Überwurfmuttermaterial | Zn Al/Ni |
| Dichtung | NBR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzgrad (IEC 60529) | IP 67 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +90 °C |
| Brennbarkeitsklassen | |
| Gehäuse | 94 V-2 |
| Kontaktträger | 94 V-2 |
| Verpackungseinheit | |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Lieferumfang bzw. Zubehör | |
| Zubehör gesondert zu bestellen | Verschlussschraube M12 VS, Bestell-Nr. 734 209-100 |



HIRSCHMANN


A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M12 Steckverbinder: M12 Rund-Steckverbinder (E-Serie M12): mit Schraubverriegelung : Leitungsdose, konfektionierbar, gerade: ELKA 4012 PG7 schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256304-24445-24446-24261-36381/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung

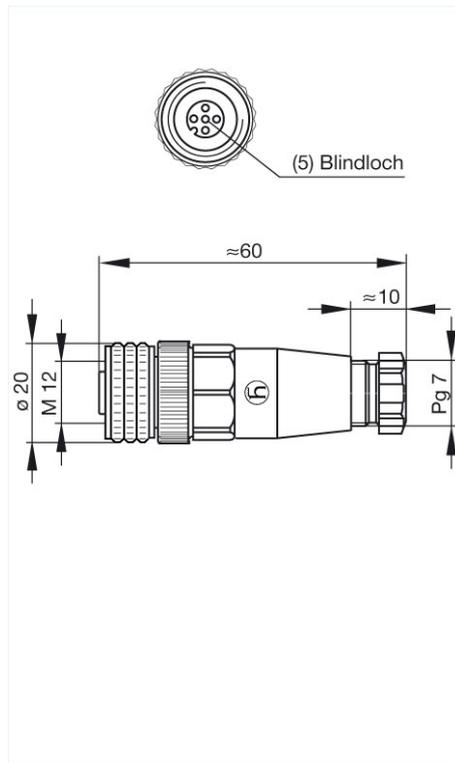

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.