




## Produktinformation GMN 216 NJ schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GMN 216 NJ schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24320-38181/de/conf/uistate>

Name	GMN 216 NJ schwarz/black
	
	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35
Typ	GMN 216 NJ schwarz/black
Bestell-Nr.	934 457-100
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe grau, Bestell-Nr. 934 457-106
Polzahl	2 + PE
Leitungsverschraubung	M 16
Leitungsdurchmesser	M 16
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN EN 175 301-803-B
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	B
<b>Technische Daten</b>	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben / Kabelschuh / Ringöse
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 HB
<b>Zulassungen</b>	
UR	in Vorbereitung
VDE	VDE
SEV	in Vorbereitung
CSA	in Vorbereitung
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	200 Stück



# HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GMN 216 NJ schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24320-38181/de/conf/uistate>


#### Lieferumfang bzw. Zubehör

##### Zubehör gesondert zu bestellen

(NBR) Flachdichtung GMN 209-3, Bestell-Nr. 733 273-002; (EPDM) Flachdichtung GMN 209-12, Bestell-Nr. 733 271-004; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001

#### Bilder

##### Zeichnung

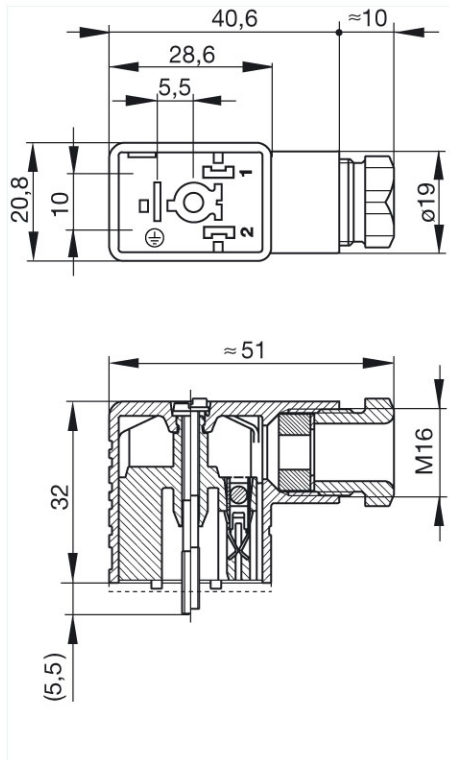

#### Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.