


Buchsen / sockets

SAB 2640 LK

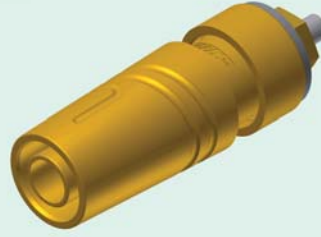

Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Sicherheits-Aufbaubuchse, mit \varnothing 4 mm, berührungssicher, aus Messing vergoldet mit Lötanschluss. Zum Aufbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1 - 4 mm Wandstärke. Einbauöffnung: \varnothing 11 mm	Safety surface-mounted socket, 4 mm diameter, touch-protected, gold-plated brass with solder connection. For surface-mounting on switch panels and equipment chassis with wall thicknesses between 1 mm and 4 mm. Installation hole: \varnothing 11 mm
Typ	Type	SAB 2640 LK	SAB 2640 LK
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	<ul style="list-style-type: none"> 972 358-700 972 358-701 972 358-702 972 358-703 972 358-704 972 358-705 972 358-706 972 358-707 972 358-709 	
Zeichnung	Drawing		
Technische Daten	Technical data		
Kontaktart	Type of contact	ungefederte Buchse \varnothing 4mm	unsprung socket \varnothing 4mm
Anschlußart	Type of termination	löten	solder
Bemessungsspannung	Rated voltage	AC/DC 1000V	AC/DC 1000V
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT II	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (consider derating curve)	32 A	32 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	5 mOhm	5 mOhm
Gehäusebefestigung	Mounting	schrauben	screw
Zertifikat	certificate	CE	CE
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Messing	brass
Kontaktflächenmaterial	Contact surface material	Gold	gold
Gehäusematerial	Housing material	PA	PA
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions		
Temperaturbereich	Temperature range	-25°C bis +70°C	-25°C to +70°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)	UL 94 V-2	UL 94 V-2