




Oberteil von Außen

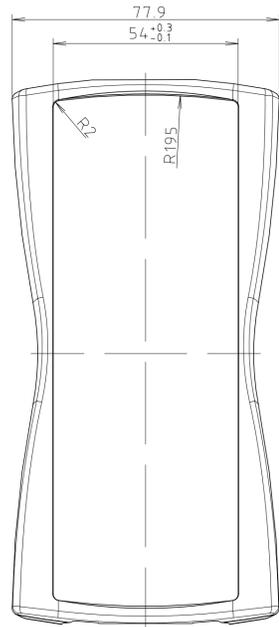


Unterteil von Innen

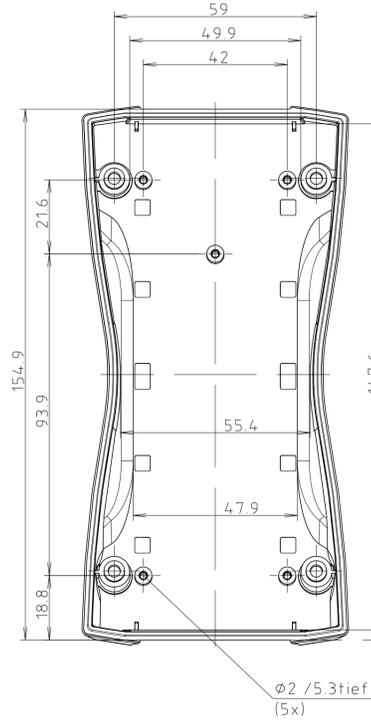

Ø2.5/5.3 tief  
(5x)



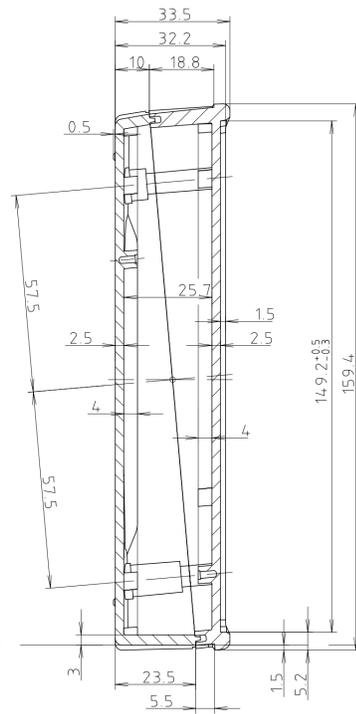


Oberteil von Innen

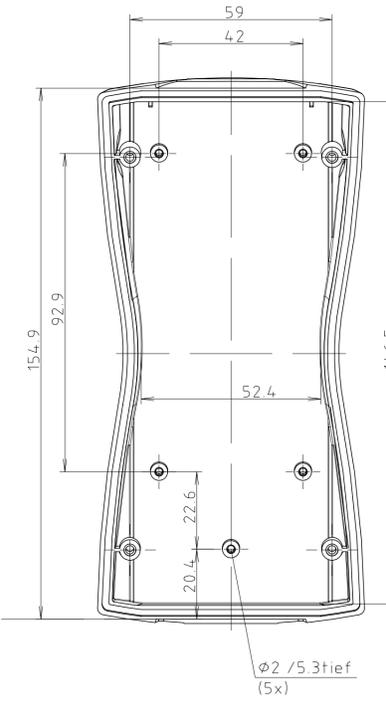


Ø2.5/5.3 tief  
(5x)


Unterteil von Außen

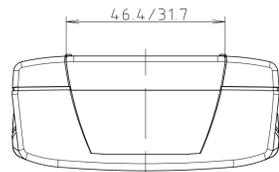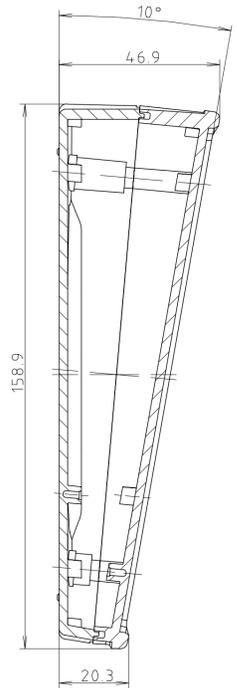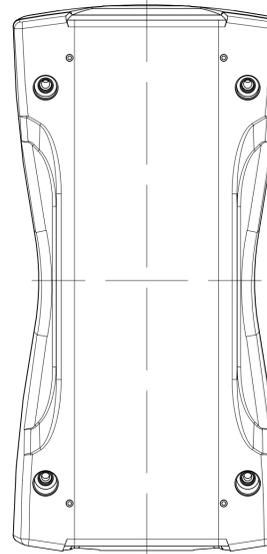

parallel montiert

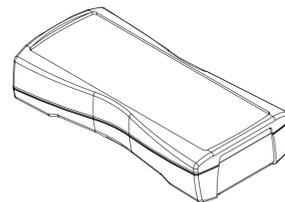

pultförmig montiert

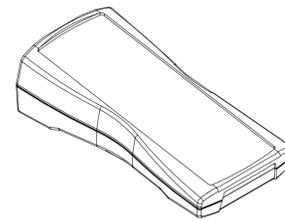

Modell	Ausführung
BS 600 F	IP 40, aufrüstbar auf IP 65 mit BS 600 DI-D
BS 602 F	IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtung, (keine Verwendung mit BS 600 DI-D möglich)

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Maßstab: 1:1

Zchn.Nr.: 1K 5355.032.01

Artikel: BS 600 / 602 F

Katalogzeichnung

A.Nr. Datum: DISK: 2 802 683 Datum: 11.05.06 KH