

26.07.2010

 Seite Drucken**BTR NETCOM GmbH**Im Tal 2  
78176 BlumbergTel. +49 7702 533-0  
Fax +49 7702 533-433  
info@btr-netcom.com

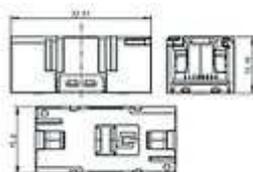
Home &gt; Produkte &gt; Gebäude- und Industrieverkabelung, Datenkommunikation &gt; IP geschützte Steckverbinder &gt; Einsätze für IP67 Flansche/Anschlussdosen

## E-DAT Industry RJ45 coupler insert

- Cat.6
- sehr kompakte Bauform
- symmetrischer Aufbau; beliebig einbaubar
- in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67
- in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65
- FS 2,8 Erdanschluss für Potenzialausgleich auf beiden Stirnseiten
- erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen
- robustes Zinkdruckgussgehäuse

[Bild vergrößern](#)

### Funktionsabbildungen

Katalog-  
Maßzeichnung

### Artikel

**Bestell-Nr****1401200810MI**

Ausführung

8(8) coupler

Preisgruppe

TAE

EAN-Nr

4250184114260

Downloads

Montagehinweis / Mounting information 1401200810MI  
(pdf, 2,64 MB) [download](#)Ausschreibungstext 1401200810MI Word  
(doc, 28,5 KB) [download](#)Ausschreibungstext 1401200810MI Txt  
(txt, 1,12 KB) [download](#)