


 





## Verschlusschrauben mit montiertem O-Ring, metrisch

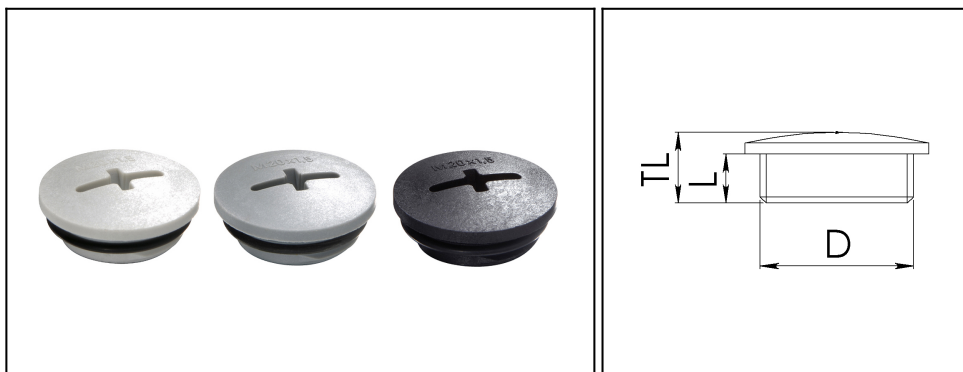

<b>Schutzart gemäß EN 60 529:</b>	IP 68
<b>Einsatztemperatur:</b>	-40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
<b>Material:</b>	- Verschlusschraube: Polyamid, glasfaserverstärkt - O-Ring: EPDM
<b>Ausstattung:</b>	Mit montiertem O-Ring für höhere Schutzart
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
<b>Spannungsrisssgefahr:</b>	Niedrig

Type	WISKA-No. RAL 7035	WISKA-No. RAL 9005	WISKA-No. RAL 7001		 mm	 mm	 Nm	 ISO 4757	 mm	E1 mm	TL mm
EVSG-ORD 12	64634	64642	64650	100/1000	M 12x1,5	6	0,5	Z3	9x14	15	8
EVSG-ORD 16	64635	64643	64651	100/1000	M 16x1,5	6	0,5	Z3	9x1,4	20	9
EVSG-ORD 20	64636	64644	64652	100/1000	M 20x1,5	6	1,0	Z3	9x1,4	24	9,5
EVSG-ORD 25	64637	64645	64653	100/1000	M 25x1,5	8	1,0	Z3	9x1,4	30	11,5
EVSG-ORD 32	64638	64646	64654	100/1000	M 32x1,5	8	1,0	Z4	13x2	37	12
EVSG-ORD 40	64639	64647	64655	50	M 40x1,5	8	2,0	Z4	13x2	46	13
EVSG-ORD 50	64640	64648	64656	50	M 50x1,5	10	2,0	Z4	13x2	56	15
EVSG-ORD 63	64641	64649	64657	25	M 63x1,5	12	2,5	Z4	13x2	70	17

© 2008 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH  
 Kisdorfer Weg 28  
 D-24568 Kaltenkirchen  
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100  
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209