


 





Verschlusschrauben mit montiertem O-Ring, metrisch

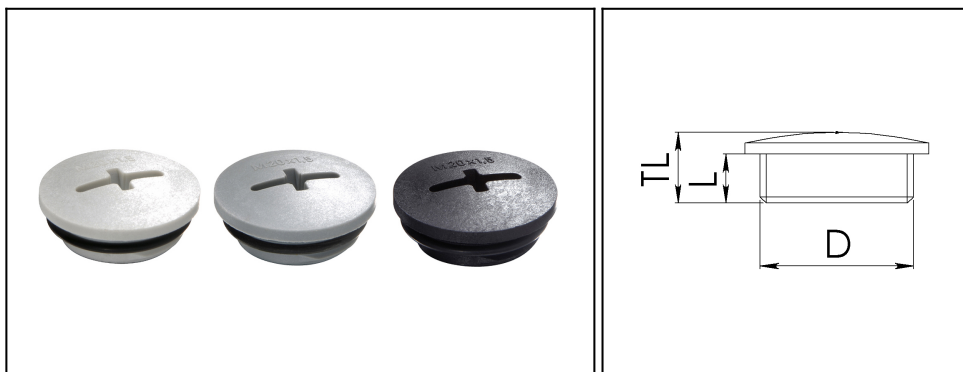

- Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 68
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: - Verschlusschraube: Polyamid, glasfaserverstärkt
 - O-Ring: EPDM
Ausstattung: Mit montiertem O-Ring für höhere Schutzart
Chemische Beständigkeit: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
Spannungsrisssgefahr: Niedrig

| Type | WISKA-No. RAL 7035 | WISKA-No. RAL 9005 | WISKA-No. RAL 7001 |  |  |  |  |  |  | E1 mm | TL mm |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|---|---|---|----------|----------|
| EVSG-ORD 12 | 64634 | 64642 | 64650 | 100/1000 | M 12x1,5 | 6 | 0,5 | Z3 | 9x14 | 15 | 8 |
| EVSG-ORD 16 | 64635 | 64643 | 64651 | 100/1000 | M 16x1,5 | 6 | 0,5 | Z3 | 9x1,4 | 20 | 9 |
| EVSG-ORD 20 | 64636 | 64644 | 64652 | 100/1000 | M 20x1,5 | 6 | 1,0 | Z3 | 9x1,4 | 24 | 9,5 |
| EVSG-ORD 25 | 64637 | 64645 | 64653 | 100/1000 | M 25x1,5 | 8 | 1,0 | Z3 | 9x1,4 | 30 | 11,5 |
| EVSG-ORD 32 | 64638 | 64646 | 64654 | 100/1000 | M 32x1,5 | 8 | 1,0 | Z4 | 13x2 | 37 | 12 |
| EVSG-ORD 40 | 64639 | 64647 | 64655 | 50 | M 40x1,5 | 8 | 2,0 | Z4 | 13x2 | 46 | 13 |
| EVSG-ORD 50 | 64640 | 64648 | 64656 | 50 | M 50x1,5 | 10 | 2,0 | Z4 | 13x2 | 56 | 15 |
| EVSG-ORD 63 | 64641 | 64649 | 64657 | 25 | M 63x1,5 | 12 | 2,5 | Z4 | 13x2 | 70 | 17 |

© 2008 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
 Kisdorfer Weg 28
 D-24568 Kaltenkirchen
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209