


 



 


Verschlusschrauben mit montiertem O-Ring, metrisch

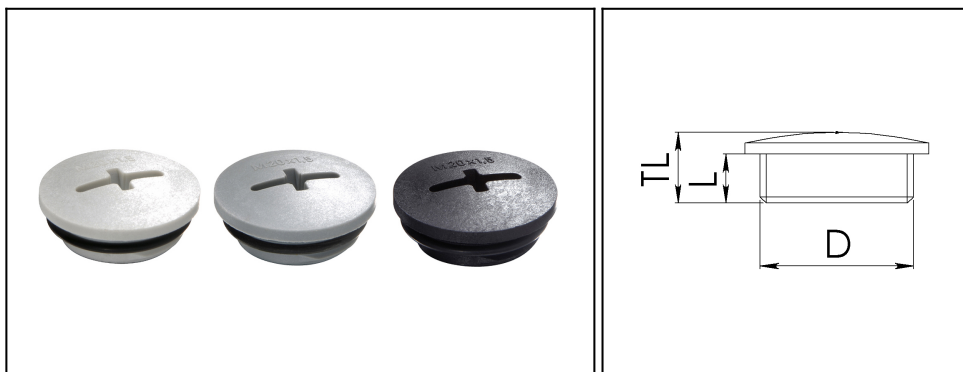

Schutzart gemäß EN 60 529:	IP 68
Einsatztemperatur:	-40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
Material:	- Verschlusschraube: Polyamid, glasfaserverstärkt - O-Ring: EPDM
Ausstattung:	Mit montiertem O-Ring für höhere Schutzart
Chemische Beständigkeit:	Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
Spannungsrisssgefahr:	Niedrig

Type	WISKA-No. RAL 7035	WISKA-No. RAL 9005	WISKA-No. RAL 7001		 mm	 mm	 Nm	 ISO 4757	 mm	 mm
EVSG-ORD 12	64634	64642	64650	100/1000	M 12x1,5	6	0,5	Z3	9x14	15 8
EVSG-ORD 16	64635	64643	64651	100/1000	M 16x1,5	6	0,5	Z3	9x1,4	20 9
EVSG-ORD 20	64636	64644	64652	100/1000	M 20x1,5	6	1,0	Z3	9x1,4	24 9,5
EVSG-ORD 25	64637	64645	64653	100/1000	M 25x1,5	8	1,0	Z3	9x1,4	30 11,5
EVSG-ORD 32	64638	64646	64654	100/1000	M 32x1,5	8	1,0	Z4	13x2	37 12
EVSG-ORD 40	64639	64647	64655	50	M 40x1,5	8	2,0	Z4	13x2	46 13
EVSG-ORD 50	64640	64648	64656	50	M 50x1,5	10	2,0	Z4	13x2	56 15
EVSG-ORD 63	64641	64649	64657	25	M 63x1,5	12	2,5	Z4	13x2	70 17

© 2008 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
 Kisdorfer Weg 28
 D-24568 Kaltenkirchen
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209