


CLIXX 20

Membrantülle mit Zugentlastung

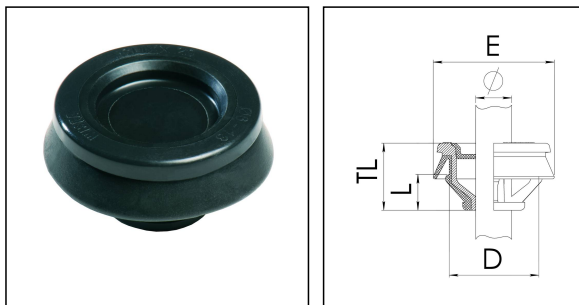

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Membrane	TPE
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	65 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schutzart	IP66/67
Ø Anschlussgewinde D	20
Länge Anschlussgewinde L	7,3 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Eckmaß E	28 mm
Gesamtlänge TL	15 mm
Ø Bohrung	20,7 mm
Wandstärke S	0,8 mm - 3,5 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10101933
Typ	CLIXX 20
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000451

19.04.2017

