


HGSM 20-LT Pack

Kabelverschraubung, Edelstahl

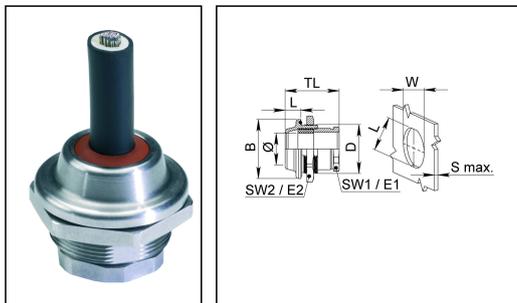

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	180 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	200 °C
Schutzart	IP 69K, IP 68, 5 bar 30 min
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	20
Steigung	0,75
Durchmesser Kabel max	12 mm
Durchmesser Kabel min	3 mm
Schlüsselweite SW1	17 mm
Schlüsselweite SW2	24 mm
Eckmaß E1	18 mm
Eckmaß E2	27 mm
LxWxS (max)	18,5x20x5,5
BxL	25x8
Gesamtlänge TL	19,5 mm - 27,5 mm
Hinweis	- Inkl. Dichtung, Gegenmutter
WISKA-Bestellnr.	10102118
Typ	HGSM 20-LT Pack
Verpackungseinheit	1

01.06.2015