

# Komplette Lasttrennschalter 25 bis 100 A


Funktion: Lasttrennschalter  
Ausführung gelb/rot

 Eigenschaften (Seite 306)

## ► IN GEHÄUSE

### ABSCHLIEßBARE AUSFÜHRUNG

Bestell-Nr.

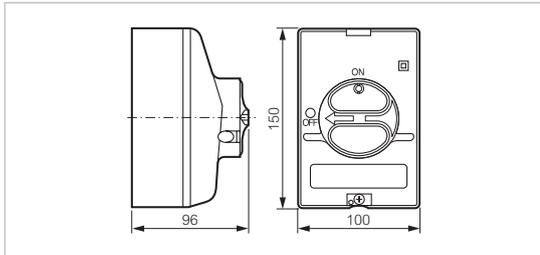

Sicherungstrennschalter, zur Gewährleistung von Unterbrechung und Phasentrennung. IP 2X  
Doppelte Trennung pro Phase  
Roter Drehknebel auf gelber Frontplatte  
Position sofort sichtbar:  
- horizontal: offen (0) keine Trennung  
- vertikal: geschlossen (I) Trennung  
Normen:  
IEC EN 60947-3

#### IP 65 - IK 07

#### 20 A

3-polig  
3-polig+Ö <sup>(1)</sup>  
4-polig

172961  
172971  
172981

#### 25 A

3-polig  
3-polig+Ö <sup>(1)</sup>

172061  
172071

#### 32 A

3-polig

172161

#### IP 40 <sup>(2)</sup>

#### 50 A

3-polig

172261

#### 63 A

3-polig

172361

#### 80 A

3-polig

172461

#### 100 A

3-polig


172561

<sup>(1)</sup> Mit Henkel von  $\varnothing$  6 bis 8 mm

<sup>(2)</sup> IP 65 mit Dichtung Bestell-Nr. 172267 (50 bis 63 A)  
172277 (80 bis 100 A)



172061

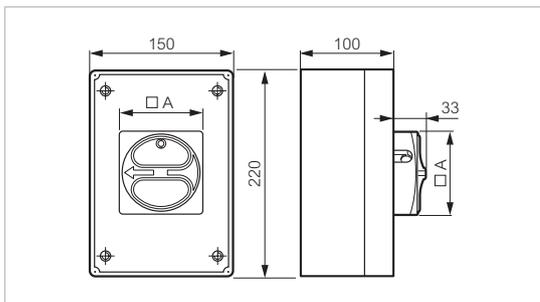

172261

#### Ausführung 50 und 63 A

A

A:  66

#### Ausführung 80 und 100 A

A

A:  86