

Komplette Lasttrennschalter 25 bis 100 A

Funktion: Trennschalter
Ausführung grau




Eigenschaften (Seite 306)

► BEFESTIGUNG AUF DIN-NORMSCHIENE – IP 40

VERTEILEREINBAU

Bestell-Nr.

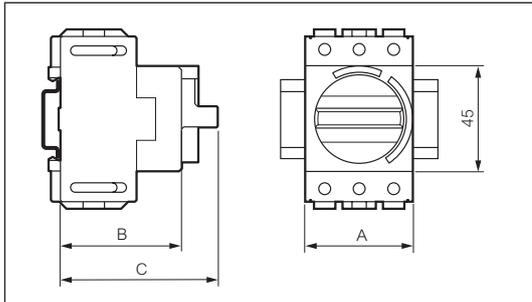

Sicherungstrennschalter, zur Gewährleistung von Unterbrechung und Phasentrennung. IP 2X
Doppelte Trennung pro Phase
Drehknebel abschließbar
schwarz auf Hintergrund grau
Position sofort sichtbar:
- horizontal: offen (0) keine Trennung
- vertikal: geschlossen (I) Trennung
Normen:
IEC EN 60947-3
Zulassung gemäß UL - cUL



174005

Abmessungen

A: 44
B: 53
C: 79

25 A

3-polig

174005

32 A

3-polig

174105



174205

Abmessungen

A: 53,6
B: 63
C: 89

50 A

3-polig

174205

63 A

3-polig

174305



174405

Abmessungen

A: 71,8
B: 73
C: 99

80 A

3-polig

174405

100 A

3-polig

174505