

Nockenschalter

► UMSCHALTER OHNE 0-STELLUNG

PR 12 - 16 A (AC21)

Fronteinbau mit Zentralfestigung 22 mm

Bestell-Nr.



NC53DX80

Kleiner Knebel grau/schwarz
Frontplatte □ 48 Alu


Bezeichnung

- 1-polig - 2 Kontakte
- 2-polig - 4 Kontakte
- 3-polig - 6 Kontakte
- 4-polig - 8 Kontakte



- PR12 2251 D4 E N48MD50
- PR12 2252 D4 E N48MD50
- PR12 2253 D4 E N48MD50
- PR12 2254 D4 E N48MD50

- NC51DX80
- NC52DX80
- NC53DX80**
- NC54DX80**

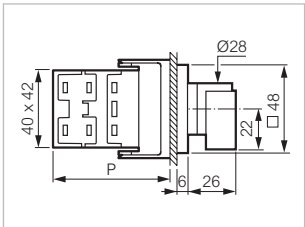


Abmessungen

- P: 51 (1-2 KONTAKTE)
- 61 (3-4 KONTAKTE)
- 71 (5-6 KONTAKTE)
- 81 (7-8 KONTAKTE)


PR 12 - 16 A (AC21)

Befestigung auf DIN-Schiene

Bestell-Nr.

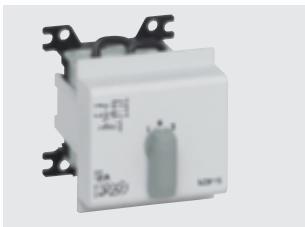

NDF15

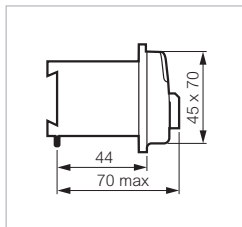

Kleiner Knebel grau
2-polig - 4 Kontakte

Bezeichnung



- PR12 2202 C8 DF

- NDF15**

PR 12 - 16 A (AC21)

Einbaumontage \varnothing 22

Bestell-Nr.



NC52DC113

Knebel Schwarz
Frontring ABS verchromt matt


Bezeichnung

- 1-polig - 2 Kontakte
- 2-polig - 4 Kontakte
- 3-polig - 6 Kontakte
- 4-polig - 8 Kontakte



- PR12 2251 D4 E C21RA03
- PR12 2252 D4 E C21RA03
- PR12 2253 D4 E C21RA03
- PR12 2254 D4 E C21RA03

- NC51DC113
- NC52DC113
- NC53DC113
- NC54DC113

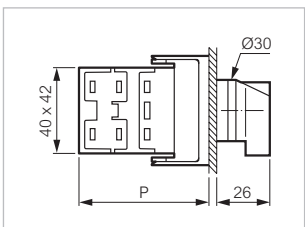

Abmessungen

- P: 51 (1-2 KONTAKTE)
- 61 (3-4 KONTAKTE)
- 71 (5-6 KONTAKTE)
- 81 (7-8 KONTAKTE)