


## Verschlusschrauben, PG

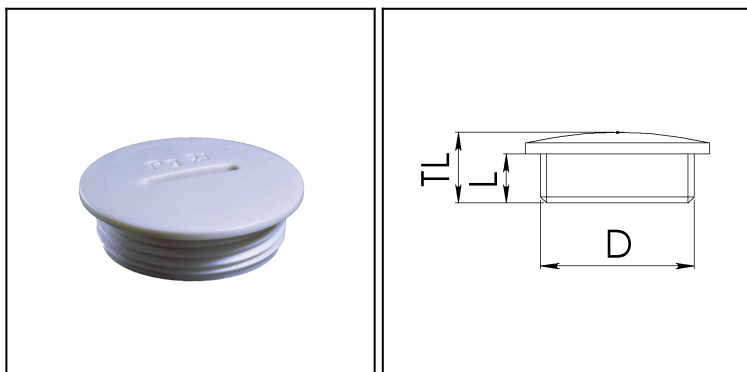

<b>Schutzart gemäß EN 60 529:</b>	IP 56, bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 68
<b>Einsatztemperatur:</b>	-40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
<b>Material:</b>	Polyamid, glasfaserverstärkt
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
<b>Spannungsrisssgefahr:</b>	Niedrig

Type	WISKA-No. RAL 7035					E1 mm	TL mm
VSG 7	60728	100/1000	PG 7	6	0,5	15	8
VSG 9	60729	100/1000	PG 9	6	0,5	19	9
VSG 11	60730	100/1000	PG 11	6	1,0	22	9
VSG 13,5	60731	100/1000	PG 13,5	6	1,0	25	9,5
VSG 16	60732	100/1000	PG 16	6	1,0	27	9,5
VSG 21	60733	100	PG 21	8	1,0	33	11
VSG 29	60734	100	PG 29	8	2,0	44	12
VSG 36	60735	25	PG 36	10	2,0	55	15
VSG 42	60736	25	PG 42	10	2,0	62	16
VSG 48	60737	25	PG 48	12	2,5	69	16

© 2008 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH  
 Kisdorfer Weg 28  
 D-24568 Kaltenkirchen  
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100  
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209