

02 0260



Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67



Quicklock-Kupplung, IP67, Größe 12, gerade Ausführung,
mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

Approbationen:  pending 

02 0260

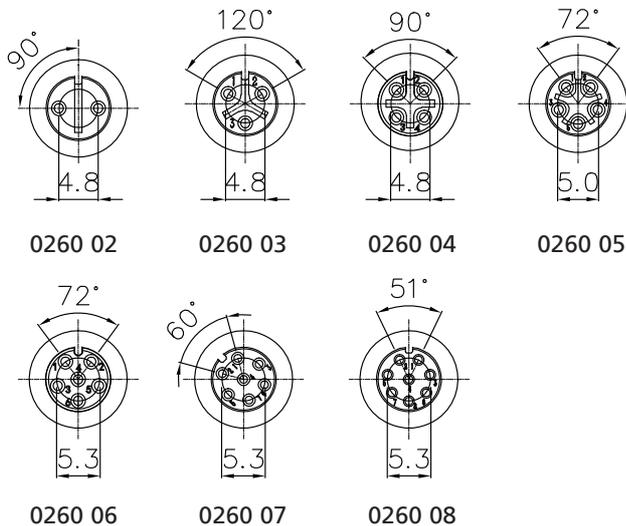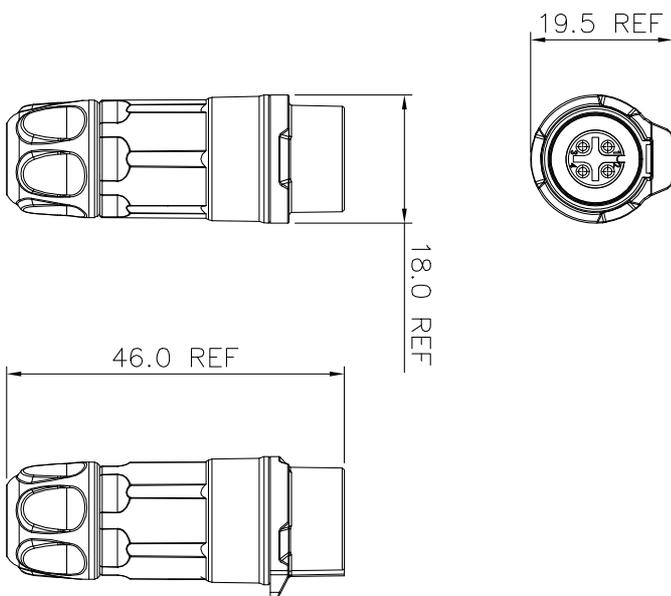

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger/Griffkörper PBT, V-0 nach UL94
 Kontaktbuchse CuSn, vergoldet
 Hutmutter PBT, V-0 nach UL94

Mechanische Daten

Steckzyklen 1700
 Steckkraft ≤ 80 N
 Ziehkraft ≤ 50 N
 Schutzart IP67

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 3,0–6,0 mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
 Bemessungsstrom 5 A (2- bis 6-polig)
 3 A (7- bis 8-polig)
 Bemessungsspannung 125 V
 Bemessungsstoßspannung 1500 V AC
 Kriechstrecke ≥ 1,5 mm
 Luftstrecke ≥ 0,5 mm
 Isolationswiderstand > 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☑ 0250

02

0260

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0260 02	2	15	60
0260 03	3	15	60
0260 04	4	15	60
0260 05	5	15	60
0260 06	6	15	60
0260 07	7	15	60
0260 08	8	15	60

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton