
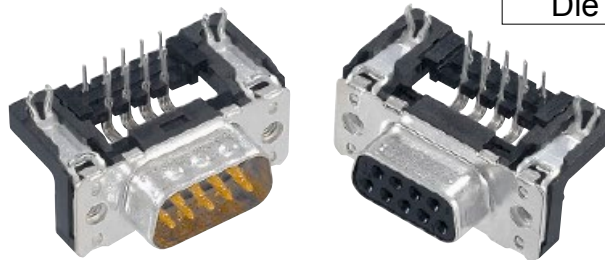


Kontaktzahlen

Bauhöhe

9-37
50

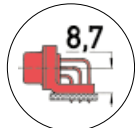

Die Standards

Gestanzte Einlötanschlüsse, gewinkelt – mit Rastclips

Bezeichnung	Kontakt- zahlen	Artikelnummer	
		Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 2
Anforderungsstufen Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage			
Messerleiste mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen		Reihenabstand 2,84 mm	Reihenabstand 2,84 mm
	9 15 25 37	09 65 163 781 . 1) 09 65 263 781 . 1) 09 65 363 781 . 1) 09 65 463 781 . 1)	09 65 163 681 . 1) 09 65 263 681 . 1) 09 65 363 681 . 1) 09 65 463 681 . 1)
		Reihenabstand 2,54 mm	Reihenabstand 2,54 mm
	9 15 25 37	09 65 162 781 . 09 65 262 781 . 09 65 362 781 . 09 65 462 781 .	09 65 162 681 . 09 65 262 681 . 09 65 362 681 . 09 65 462 681 .
Federleiste mit Metallschutzkragen		Reihenabstand 2,84 mm	Reihenabstand 2,84 mm
	9 15 25 37	09 66 153 761 . 1) 09 66 253 761 . 1) 09 66 353 761 . 1) 09 66 453 761 . 1)	09 66 153 661 . 1) 09 66 253 661 . 1) 09 66 353 661 . 1) 09 66 453 661 . 1)
		Reihenabstand 2,54 mm	Reihenabstand 2,54 mm
	9 15 25 37 50	09 66 152 761 . 09 66 252 761 . 09 66 352 761 . 09 66 452 761 . 09 66 552 761 . 1)	09 66 152 661 . 09 66 252 661 . 09 66 352 661 . 09 66 452 661 . 09 66 552 661 . 1)
Bitte ergänzen Sie für Gewinde bzw. montierten Schraubbolzen im Flanschbereich			
Ø 3,1 mm Durchgangsloch ▶ 0 ¹⁾ M3 ▶ 1 4-40 UNC ▶ 2 Schraubbolzen 4-40 UNC ▶ 3			

D-Sub

¹⁾ Keine Lagerhaltung