


U.S. Footprint

Kontaktzahlen

Bauhöhe

9-37

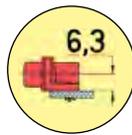

Gestanzte Einlötanschlüsse, gewinkelt – mit Rastclip und Massekontakt

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Bestell-Nummer	
<b>Anforderungsstufen</b> Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage		Anforderungsstufe 3	
			S4 <sup>1)</sup>
<b>Messerleiste</b> mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen		Reihenabstand 2,84 mm	Reihenabstand 2,84 mm
	9	09 68 163 781 .	09 68 163 581 .
	15	09 68 263 781 .	09 68 263 581 .
	25	09 68 363 781 .	09 68 363 581 .
	37	09 68 463 781 .	09 68 463 581 .
<b>Federleiste</b> mit Metallschutzkragen		Reihenabstand 2,84 mm	Reihenabstand 2,84 mm
	9	09 68 153 761 .	09 68 153 561 .
	15	09 68 253 761 .	09 68 253 561 .
	25	09 68 353 761 .	09 68 353 561 .
	37	09 68 453 761 .	09 68 453 561 .
Bitte ergänzen Sie für Gewinde bzw. montierten Schraubbolzen im Flanschbereich			
	M3 ▶ 1 <sup>2)</sup>		
	4-40 UNC ▶ 2		
	Schraubbolzen 4-40 UNC ▶ 3		

D-Sub

<sup>1)</sup> S4 = 0,76 µm (30 µinch) Au oder entsprechend PdNi

<sup>2)</sup> Keine Lagerhaltung