


Rundsteckverbinder M12 geschirmt, A-Kodierung nach IEC 61076-2-101

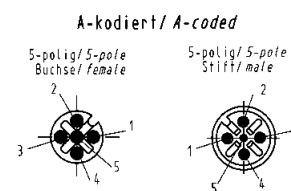

Rundsteck-
verbinder

Bezeichnung	Bestell-Nummer		Maßzeichnung	Maße in mm
	Stift	Buchse		
Han® M12 Crimp				
4-polig, A-Kodierung	21 03 812 1405			
4-polig, A-Kodierung		21 03 812 2405		
5-polig, A-Kodierung	21 03 812 1505			
5-polig, A-Kodierung		21 03 812 2505		
Han® M12 Wanddurchführung Crimp				
4-polig, A-Kodierung	21 03 822 1425			
5-polig, A-Kodierung	21 03 822 1525			
4-polig, A-Kodierung		21 03 822 2425		
5-polig, A-Kodierung		21 03 822 2525		

Crimpkontakte separat bestellen

Fettdruck: Vorzugstypen