


Verfügbarkeit : Lieferbar

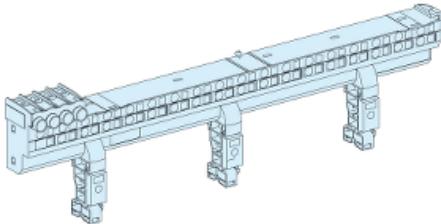

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy FM
Schutzart (IP)	IP20
Produkt oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene Rückwand ohne Aussparung Rückwand mit Schlitzen
Montagevariante	Mit Schrauben Schraubklemmen
Installiertes Gerät	Modulares Gerät
Beschreibung der Pole	3P + N
Betriebsbemessungsspannung Ue	440 V AC
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Nennbetriebsstrom Ie	80 A
Ipk-Nennstoßstrom	12 kA
I ² t bei Aktivierung	2400000 A ² .s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung : Einfachanschlussklemme 25 mm ² (flexibel) Versorgung : Einfachanschlussklemme 35 mm ² (fest) Verteilung : Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 18x 4...6 mm ² Verteilung : Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 18x 4...6 mm ²
Gesamtanzahl Module (18 mm)	24
Produktgewicht	0.902 kg
Farbe	Anthrazitgrau RAL 7016

Montage

Standards	IEC 61439-1 Innenraum Prisma IEC 61439-2 Innenraum Prisma IEC 60947-7-1
-----------	---

Nachhaltigkeit

ROHS

Konform - seit 1001 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung

 Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate