



Kennzeichnungsträgersystem Helafix


• Helafix Etiketten

Hauptmerkmale


Die HFX-Etiketten sind speziell für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern entwickelt. Sie werden im DIN-A4-Format geliefert und können mit Laserdrucker oder per Hand mit dem Kennzeichnungsstift T82 beschriftet werden. Jeder Bogen der Etiketten HFX wird zweifarbig geliefert (Vorderseite gelb, Rückseite weiß).



Passgenau für Helafix-Kennzeichnungsträger zur dauerhaften Kennzeichnung.

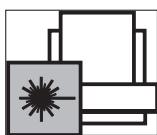

Laserdrucker

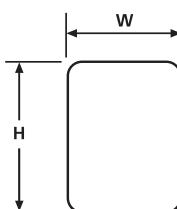

Materialdaten

Material	Polyester
Farbe	Gelb (YE), Weiß (WH)
Betriebstemperatur	-70 °C bis +160 °C
Chem. Eigenschaften	Widerstandsfähig gegen Alkohol, Benzin, Reinigungslösungen, Butanol, Äthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel, Batteriesäure. Bei Beschriftung mit Stift T82 oder mit Laserdrucker auch UV-beständig für den Ausseneinsatz



Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software Tagprint Pro (Seite 529) oder für einfache Anwendungen die MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.hellermanntyton.com (Downloadbereich).

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt je Karton (VPE)
526-01014	HFX9-17P	Gelb (YE), Weiß (WH)	17,50	9,00	319	20	6380
526-01514	HFX9-35P	Gelb (YE), Weiß (WH)	35,00	9,00	145	20	2900
526-02014	HFX9-52P	Gelb (YE), Weiß (WH)	52,50	9,00	124	20	2480
526-01714	HFX12-35P	Gelb (YE), Weiß (WH)	35,00	12,00	110	20	2200
526-02214	HFX12-52P	Gelb (YE), Weiß (WH)	52,50	12,00	92	20	1840
526-02514	HFX12-105P	Gelb (YE), Weiß (WH)	105,00	12,00	44	20	880
526-05014	HFX12-210P	Gelb (YE), Weiß (WH)	210,00	12,00	22	20	440
526-03014	HFX24-105P	Gelb (YE), Weiß (WH)	105,00	24,00	22	20	440
526-05514	HFX24-210P	Gelb (YE), Weiß (WH)	210,00	24,00	11	20	220
526-04014	HFX48-105P	Gelb (YE), Weiß (WH)	105,00	48,00	10	20	200
526-06014	HFX48-210P	Gelb (YE), Weiß (WH)	210,00	48,00	5	20	100

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.