



## Spiralschlauch für Standardanwendungen

### • SBPE

#### Hauptmerkmale

SBPE Spiralschläuche aus Polyethylen dienen zur Bündelung und Führung von Leitungen bei Standardanwendungen. Wegen ihrer Wendelstruktur lassen sich SBPE Spiralschläuche auch leicht um bereits montierte Kabel wickeln. Einzelne Leitungen können an jeder Stelle ausgeführt werden. SBPE Spiralschläuche werden in verschiedenen Größen und Farben angeboten.

#### Anwendungen



SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.


Die 30-m-Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich.



Spiralschläuche SBPE.

Materialdaten	
Material	<b>Polyethylen (PE)</b>
Betriebstemperatur	<b>-60 °C bis +90 °C, kurzfristig bis +120 °C</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 HB</b>

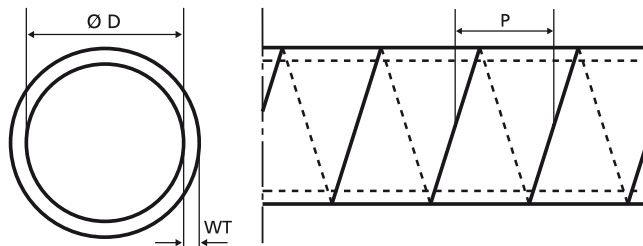

#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø D	Wanddicke (WT)	Wendelbreite (P)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe
SBPE 5-m-Längen							
161-41103	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Natur (NA)
161-41104	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Schwarz (BK)
161-41105	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Grau (GY)
161-41203	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Natur (NA)
161-41204	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Schwarz (BK)
161-41205	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Grau (GY)
SBPE 30-m-Längen							
161-41000	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Natur (NA)
161-41001	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Schwarz (BK)
161-41002	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Grau (GY)
161-41100	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Natur (NA)
161-41101	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Schwarz (BK)
161-41102	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Grau (GY)
161-41200	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Natur (NA)
161-41201	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Schwarz (BK)
161-41202	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Grau (GY)
161-41300	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Natur (NA)
161-41301	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Schwarz (BK)
161-41302	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Grau (GY)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.