


Datenblatt für MBU 1
Artikelnummer: 930312000

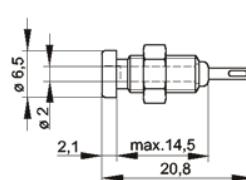

| Produktbeschreibung: | | Bestellnummer: 930 312-000 |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Beschreibung: | Miniatur-Buchse Durchmesser 2 mm blank. Buchsenkörper Messing vernickelt, Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium, verzinnt, mit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 8 mm Wandstärke. | |
| Typ: | MBU 1 | |
| System: | 2 mm System | |
| Bestellnummer: | 930 312-000 | |
| Technische Daten | | |
| Stiftdurchmesser: | 4 mm | |
| Kontaktart: | ungefederte Buchse | |
| Anschlussart: | löten | |
| Litzenaufbau: | 42 x 0,1 | |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V | |
| Bemessungsstrom: | 6 A | |
| Durchgangswiderstand: | 6 mOhm | |
| Gehäusebefestigung: | schrauben | |
| Werkstoff | | |
| Kontaktmaterial: | Kupfer-Beryllium | |
| Kontaktoberflächenmaterial: | verzinnt | |
| Kontaktträgermaterial: | PA | |
| Überwurfmuttermaterial: | Zn Al/Ni | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +60 °C | |
| Zeichnung |  | |