


Datenblatt für MA 1 S  
 Artikelnummer: 973584100

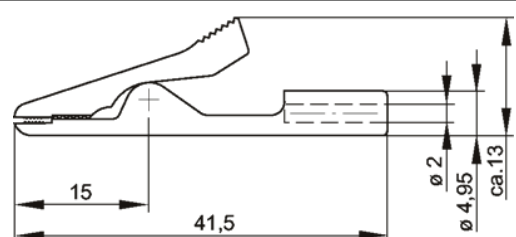

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung:</b>    | <b>Bestellnummer:</b> 973 584-100  |
| <b>Beschreibung:</b>           | Miniatrurabgreifklemme mit hochfester Isolierung, Klemmen aus Messing/Bronze verzinkt und Edelstahlfeder. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. Ein klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten mit max. Ø 4mm Durchmesser ist möglich. |
| <b>Typ:</b>                    | MA 1 S schwarz/black   |
| <b>System:</b>                 | 2 mm System  |
| <b>Bestellnummer:</b>          | 973 584-100  |
| <b>Klemmbereich:</b>           | Drähte mit max. Ø 4 mm   |
| <b>Farbe:</b>                  | ●  |
| <b>weitere Farbvarianten:</b>  | ●●●●● ●○   |
| <b>Technische Daten</b>        |  |
| <b>Kontaktart:</b>             | klemmen  |
| <b>Anschlussart:</b>           | 2 mm Buchse  |
| <b>Bemessungsspannung:</b>     | DC 60 V  |
| <b>Durchgangswiderstand:</b>   | 5 mOhm   |
| <b>Werkstoff</b>               |  |
| <b>Kontaktmaterial:</b>        | Messing/Bronze   |
| <b>Kontaktflächenmaterial:</b> | verzinkt   |
| <b>Gehäusematerial:</b>        | PA   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>    |  |
| <b>Temperaturbereich:</b>      | -25 °C bis +100 °C   |
| <b>Brennbarkeitsklasse</b>     |  |
| <b>Gehäuse:</b>                | 94 HB  |
| <b>Zeichnung</b>               |  |
|                                |    |