


Kunststoffhaube schwarz und metallisiert mit Schiebe-/Clipverriegelung und 3 Kabelausgängen

Plastic hood black and metallized with slide-/clip locking and 3 cable outputs

- Zweiteilige Haube mit 3 Kabelausgängen (9 pol. 2 Kabelausgänge)
- Aus hochwertigem, ABS Kunststoff, flammhemmend nach UL 94 V-0
- Großer Kabelinnenraum
- mehrmaliges Öffnen möglich

- A two-part hood providing 3 cable outputs (9 pole 2 cable outputs)
- Made from ABS quality plastic, flame resistant UL 94 V-0 rated
- Large interior space for your wiring
- multi opening possible

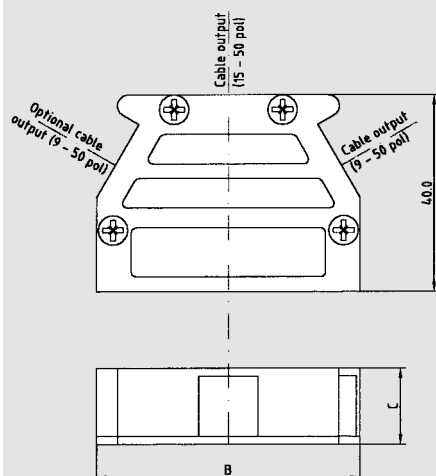

Hauben als Set vertütet Hood set packed in bag

Polzahl Size	Artikel Nr. schwarz part no. black	Artikel Nr. metallisiert part no. metallized
09	07 09 0BT 001	07 09 0M 001
15	07 15 0BT 001	07 15 0M 001
25	07 25 0BT 001	07 25 0M 001
37	07 37 0BT 001	07 37 0M 001
50	07 50 0BT 001	07 50 0M 001

Hauben als Einzelteile Hoods as single parts

Polzahl Size	Artikel Nr. schwarz part no. black	Artikel Nr. metallisiert part no. metallized
09	07 09 0BT 000	07 09 0M 000
15	07 15 0BT 000	07 15 0M 000
25	07 25 0BT 000	07 25 0M 000
37	07 37 0BT 000	07 37 0M 000
50	07 50 0BT 000	07 50 0M 000

Abmessungen / Dimensions

Polzahl Size		9	9**	15	25	37	50
	B	31.2	31.2	39.4	53.4	69.4	66.8
	C	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	17.8
Kabelausgang Cable output	180°	–	–	1	1	1	1
	120°	1	1	1	1	1	1
	120°	1*	–	1*	1*	1*	1*
Max. Kabeldurchmesser bei interner Kabelklemme max. cable diameter, mm		8.5	8.5	8.5	11.0	11.0	12.0

1* – für Nutzung des Ausgang Wandung entfernen / for use of cable exit wall needs to be eliminated
9** – für/for 07095BT001 & 07095M001 (größerer Innenraum / extended inner space)
Max. Kabeldurchmesser wird von externen Kabelklemmen oder Crimpflanschen bestimmt
max. cable diameter depends on external cable clamp or crimp flange

! Weiteres Haubenzubehör finden Sie ab Seite 119.


Für 9-polige Haube einen vergrößerten Innenraum (ohne optionalen zweiten Kabelausgang) bestellen Sie bitte 07095B(M)001(000).

Firmenaufdruck auf Anfrage.

Further accessories you find as from page 119.

For 9 pole hoods more inner space (without optional second cable output) kindly order 07095B(M)001(000)

Company logo printed on product if requested.

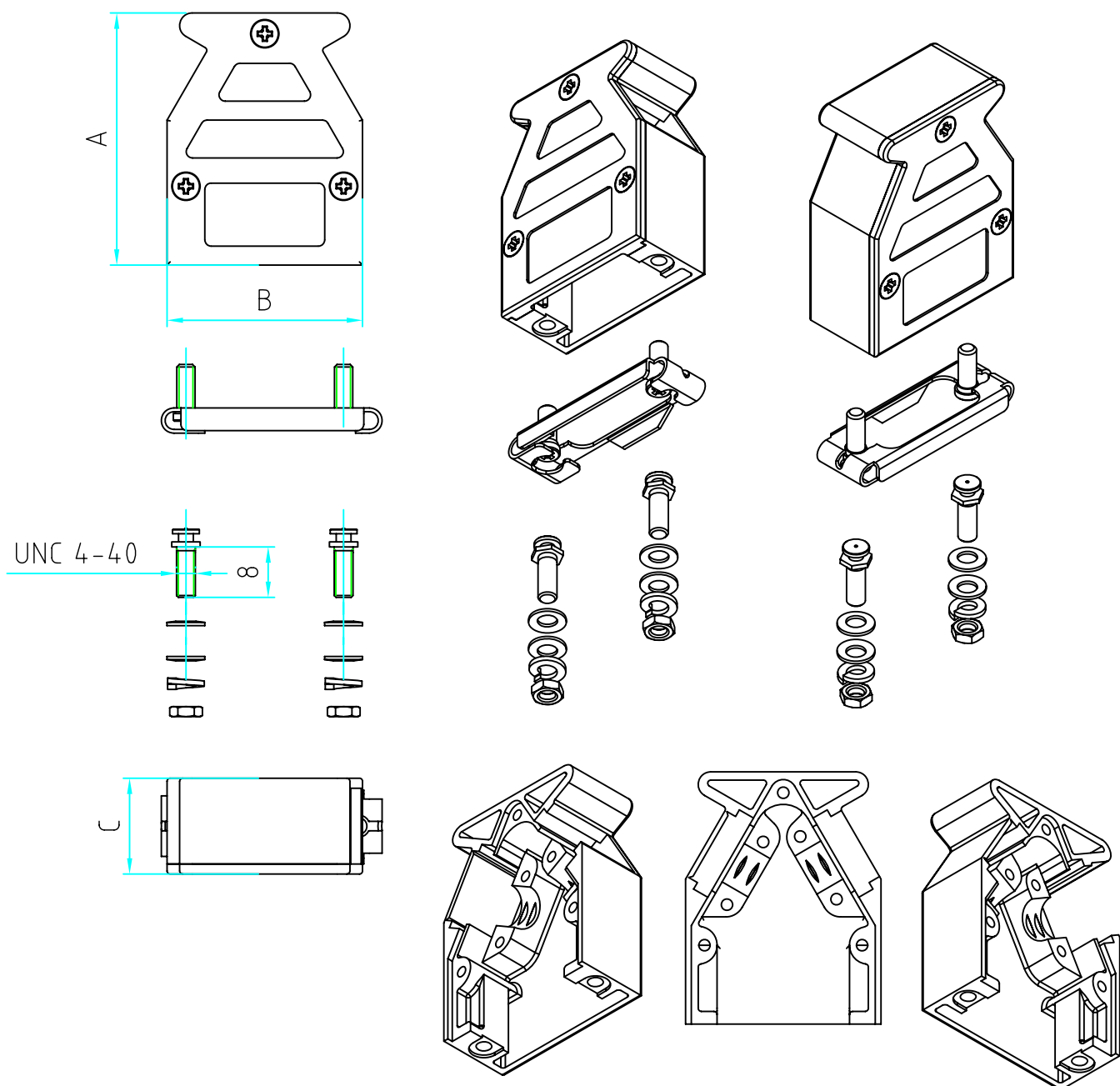

Für Nutzung des zweiten 120°-Ausgangs ist die Wandung zu entfernen

Artikel	Polzahl	A	B	C	Kabel-Ausgänge	Max. Kabeldurchmesser, mm
07090M4V001	9	40.0	31.2	15.4	2x120°	8.5
07150M4V001	15	40.0	39.4	15.4	1x180° + 2x120°	8.5
07250M4V001	25	40.0	53.4	15.4	1x180° + 2x120°	11.0
07370M4V001	37	40.0	69.4	15.4	1x180° + 2x120°	11.0

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Freimaßtoleranz
nach
DIN ISO 2768 m

Maßstab : 1:1 (07090M4V001)

Material: ABS Sicoflex UL94 V-0 (E103497)

Veredelung: 5-10 µ Ni über 10-15 µ Cu

				Datum	Name	Artikel KUNSTSTOFFHAUBE in Set mit Schieberverriegelung	
			Bearb.	27.01.11	Strauch		
			Gepr.				
						PVH-Artikel-Nr. 07XX0M4V001	
							Blatt 1
							1 Bl.
Zust	Änderung	Datum	Name		Änd.Stand :	00	Änd.Dat. :

PROVERTHA