



I-Net Profibus M12

I-Net Profibus M12

M12- T und Y-Verteiler für Applikationen mit hohen EMV-Anforderungen und raue Umgebung.


M12 T- and Y-pieces for applications with special EMC requirements and rough environment

Merkmale

- 360° EMI/RFI-Zinkdruckguss-Vollmetallgehäuse
- Schutzart IP 67
- M12 B-Code, 5-polig
- Pin 1-4 angeschlossen, Schirm auf Gehäuse
- Einfache sichere Wandbefestigung mit 2 x M4-Schraube (Befestigungs-Loch: 4,2 mm)

Features

- 360° EMI/RFI die cast housing
- Protection degree: IP 67
- M12 B-Code, 5 poles
- Pin 1-4 connected, shield connected with shell
- Simple and safe wall mounting with 2 x M4 screws (mounting hole: 4,2 mm)

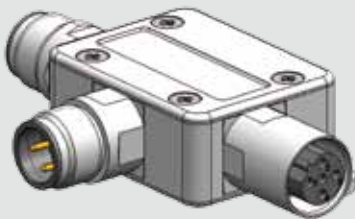



360° EMI/RFI M12 T-Verteiler

360° EMI/RFI M12 T piece

Bestell-Informationen / Ordering information

Artikel-Nummer / Part no.

42- 100007

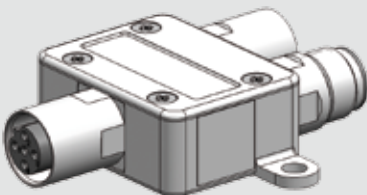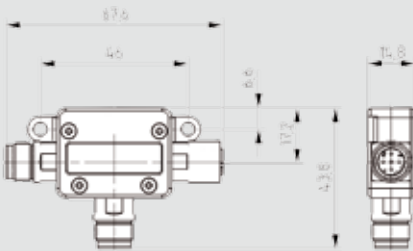

360° EMI/RFI M12 Y-Verteiler

360° EMI/RFI M12 Y piece

Bestell-Informationen / Ordering information

Artikel-Nummer / Part no.

42-100008

