


Gedrehte Crimpkontakte

Machined crimp contacts

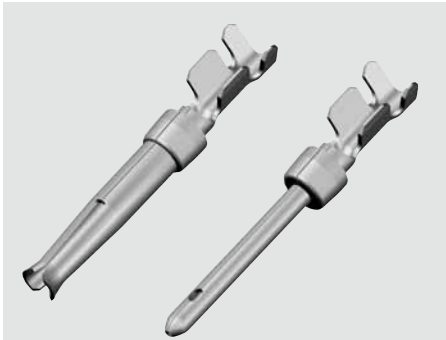


- Gedrehte Präzisionskontakte aus Kupferlegierung
- Vollvergoldet über Nickelsperrschicht
- Höchste Güte und Lebensdauer durch definierte Kontaktzone
- AWG 20, 22 und 24-28 lieferbar
- Vollkompatibel zum Standardkontakt


- High precision turned contacts made from copper alloy
- Fully gold plated over nickel blocking layer
- Best quality and long life due to specified contact areas
- Available AWG 20, 22 and 24-28
- Fully compatible to standard contact

AWG-Bereich AWG Gage	Stift / Artikel Nr. Pin / Part No.	Buchse / Artikel Nr. Socket / Part No.	d
AWG 18	C 05 18 00 G .	C 06 18 00 G .	1,36
AWG 20	C 05 20 00 G .	C 06 20 00 G .	1,12
AWG 22	C 05 22 00 G .	C 06 22 00 G .	0,90
AWG 24-28	C 05 24 00 G .	C 06 24 00 G .	0,64

△ AWG 20-24

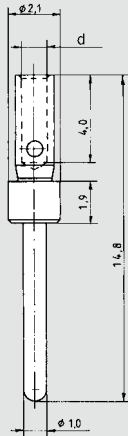

△ AWG 20-24

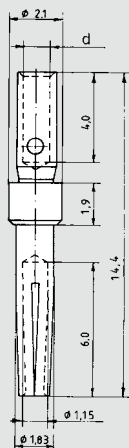

Bitte anstelle des Punktes (.) am Ende der Artikelnummer die gewünschte Gütestufe 1, 2 oder 3 einsetzen.

For the requested quality class please replace the point (.) at the end of the part no. by using the number 1, 2 or 3.