



HILFSSCHALTER SEITLICH ANBAUBAR 1S+10E,
SCHRAUBANSCHLUSS, FUER
LEISTUNGSSCHALTER 3RV2

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter seitlich
Ausführung des Produkts		Seitliche Hilfsschalter
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2
Schutzart IP frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb 	°C	-20 ... +60

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend		1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend		1
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom		
<ul style="list-style-type: none"> • der Hilfskontakte 		
<ul style="list-style-type: none"> — bei AC-12 		
<ul style="list-style-type: none"> — bei 24 V 	A	10
<ul style="list-style-type: none"> — bei 230 V 	A	10
<ul style="list-style-type: none"> — bei 400 V 	A	10
<ul style="list-style-type: none"> — bei 690 V 	A	10
<ul style="list-style-type: none"> — maximal 	A	10
<ul style="list-style-type: none"> — bei AC-15 		

— bei 24 V	A	6
— bei 230 V	A	4
— bei 400 V	A	3
— bei DC-13		
— bei 24 V	A	2
— bei 110 V	A	0,5
— bei 125 V	A	0,5
— bei 220 V	A	0,25
— bei 250 V	A	0,25
• bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert	A	1

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	9,5
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	70

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hilfskontakte		
— eindrätig		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— feindrätig		
— mit Aderendbearbeitung		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x (20 ... 14)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Prüfbescheinigungen	Schiffbau
---------------------	-----------

[Werksbescheinigung](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



GL



LRS

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



PRS



RINA



RMRS

[Umweltbestätigung](#)



VDE

[sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV29011A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV29011A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV29011A&lang=de

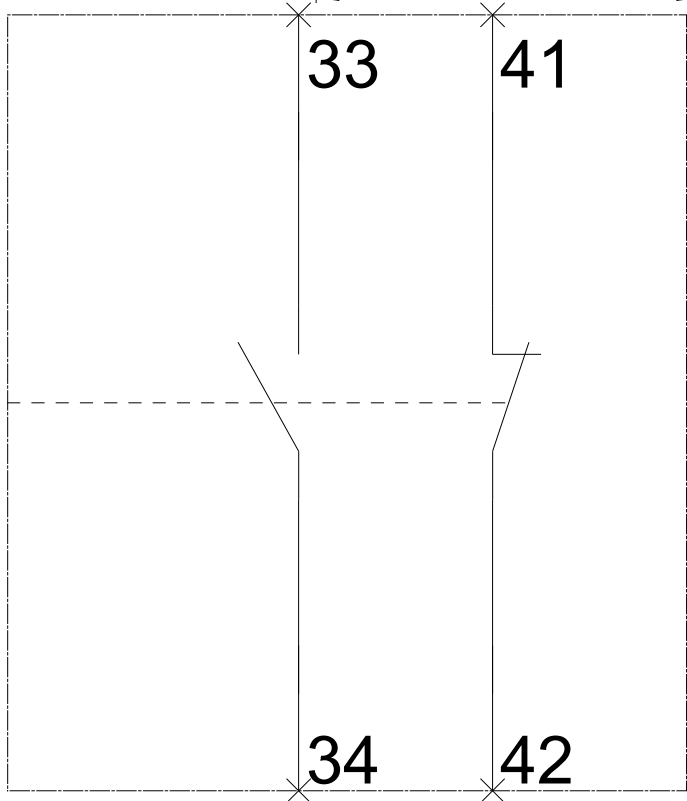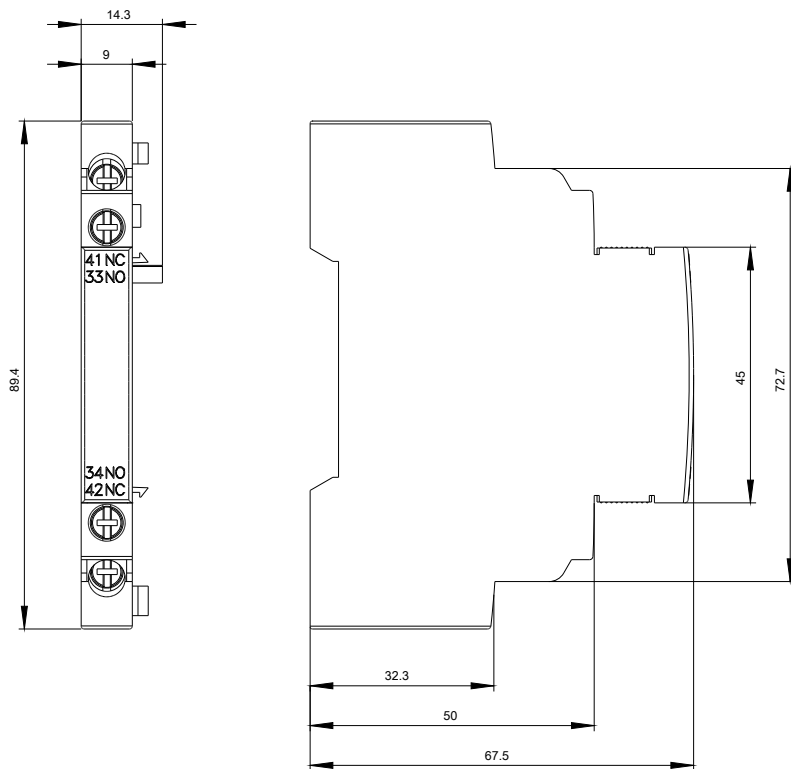

letzte Änderung:

01.04.2015