

Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1/2-Schalter



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsschalter
Ausführung des Produkts	Zubehör für 3VA-Schalter
Allgemeine technische Daten	
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Spannung	
Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsbetriebsspannung U_e bei AC 50 Hz	240 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e bei DC	250 V
Strom	
thermischer Strom	6 A
Betriebsstrom	
• bei AC-12 / bei 12 V	6 A
• bei AC-12 / bei 24 V	6 A
• bei AC-12 / bei 48 V	6 A

- bei AC-12 / bei 110 V 6 A
- bei AC-12 / bei 230 V 6 A
- bei DC-12 / bei 12 V 6 A
- bei DC-12 / bei 24 V 4 A
- bei DC-12 / bei 48 V 2 A
- bei DC-12 / bei 110 V 0,5 A
- bei DC-12 / bei 230 V 0,25 A
- bei DC-13 / bei 12 V 1 A
- bei DC-13 / bei 24 V 0,8 A
- bei DC-13 / bei 48 V 0,4 A
- bei DC-13 / bei 110 V 0,2 A
- bei DC-13 / bei 220 V 0,1 A
- bei AC-15 / bei 12 V 3 A
- bei AC-15 / bei 24 V 3 A
- bei AC-15 / bei 48 V 3 A
- bei AC-15 / bei 110 V 3 A
- bei AC-15 / bei 230 V 3 A

Mechanischer Aufbau

Höhe	56 mm
Breite	7 mm
Breite / Anmerkung	1 Steckplatz (7 mm)
Tiefe	30 mm
Nettogewicht	30 g
Abisolierlänge	15 mm
Abisolierlänge [in]	0,6 in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA9988-0AA12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9988-0AA12/all>

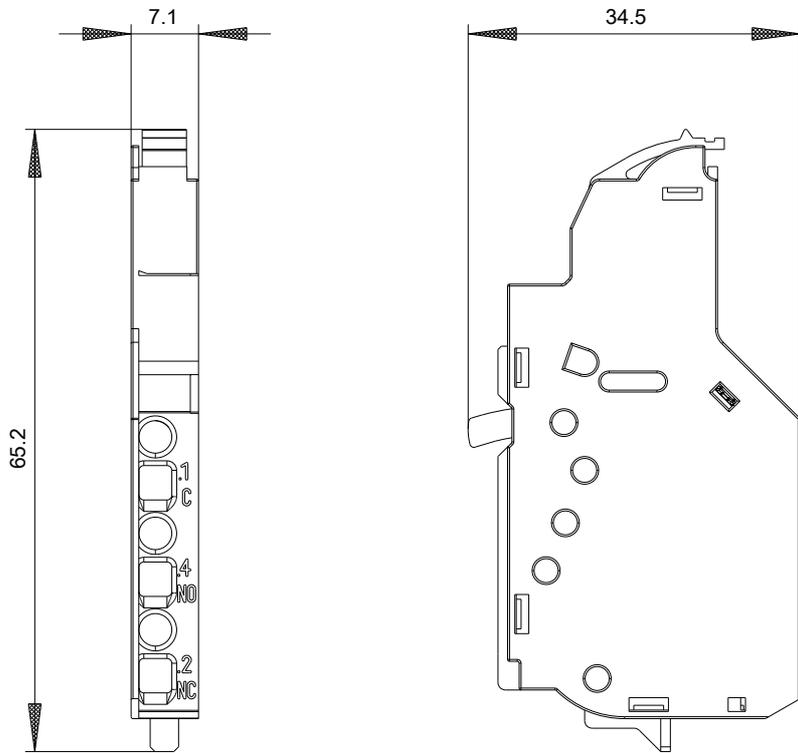

AUX

2.

4.

1.

letzte Änderung:

22.11.2016