

Spannungsauslöser AC 500 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 500 V, 50/60 Hz, 5 s ED DC 500 V, 5 s ED mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2



Allgemeine technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | Spannungsauslöser |
| Baugröße des Leistungsschalters | S00, S0, S2 |
| Eignung zur Verwendung | Motorschutzschalter |
| Schutzart IP frontseitig | IP20 |
| Ausführung des Kurzschlusschutzes | Sicherung |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Isolationsspannung Bemessungswert | 690 V |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 690 V |
| Umgebungstemperatur | |
| • während Lagerung | -50 ... +80 °C |
| • während Betrieb | -20 ... +60 °C |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | F |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | F |

Hilfsstromkreis

| | |
|--|---|
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte voreilend schaltend | 0 |
| Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend | 0 |

Steuerstromkreis/ Ansteuerung





| | |
|---|----------------|
| Spannungsart der Speisespannung | AC |
| Speisespannungsfrequenz | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — Bemessungsanfangswert — Bemessungsendwert | 50 Hz 60 Hz |
| Speisespannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — bei AC <ul style="list-style-type: none"> — bei 50 Hz Bemessungswert — bei 60 Hz Bemessungswert | 500 V 500 V |


Einbau/ Befestigung/ Abmessungen



| | |
|------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Schnappbefestigung |
| Breite | 18,5 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 68 mm |

Approbationen/Zertifikate

| | |
|-------------------------|---------------|
| Eignungsnachweis | CE / UL / CSA |
|-------------------------|---------------|

| allgemeine Produktzulassung | | | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | spezielle Prüfbescheinigungen | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis |
| CSA | UL | | EG-Konf. | n | |

| Prüfbescheinigungen | Schiffbau | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Werksbescheinigung |  |  |  |  |  |
| | ABS | BUREAU VERITAS | LRS | PRS | RINA |

| Schiffbau | sonstiges | Railway | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|
|  | Bestätigungen |  | Schwingen / Schocken |
| DNVGL.COM/AF | | VDE | |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1DS0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2902-1DS0>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2902-1DS0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1DS0&lang=de

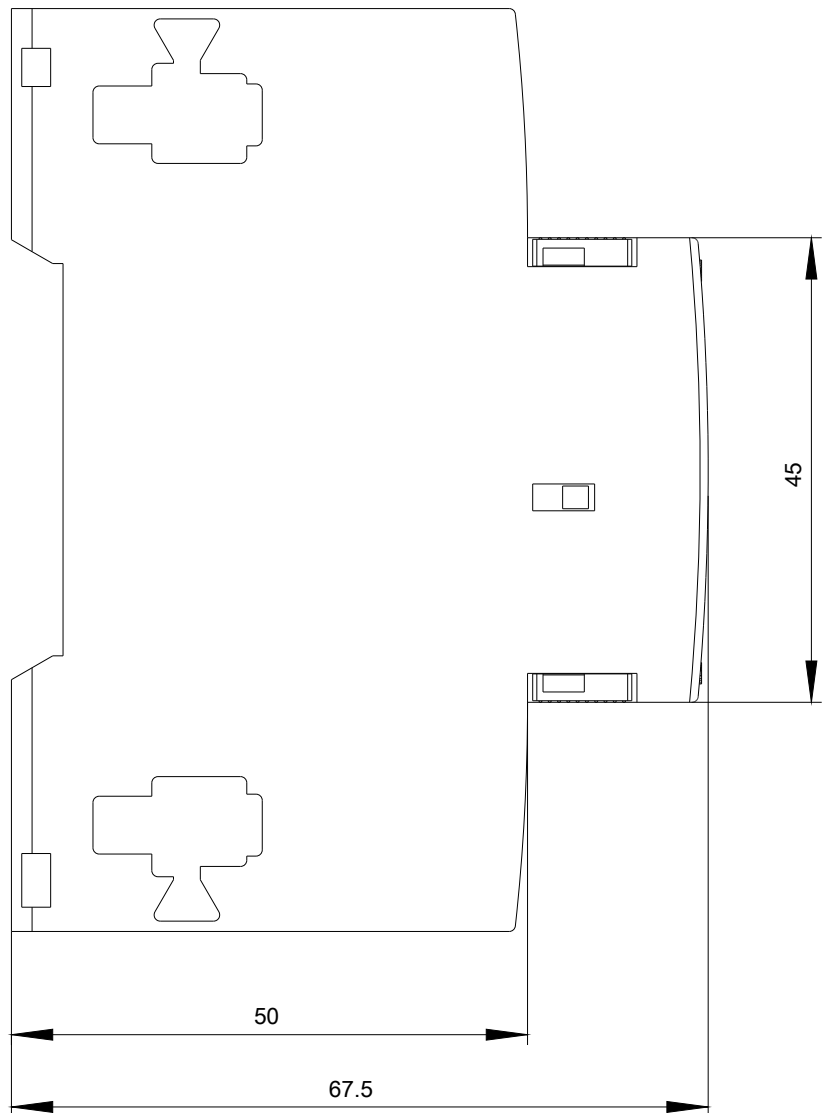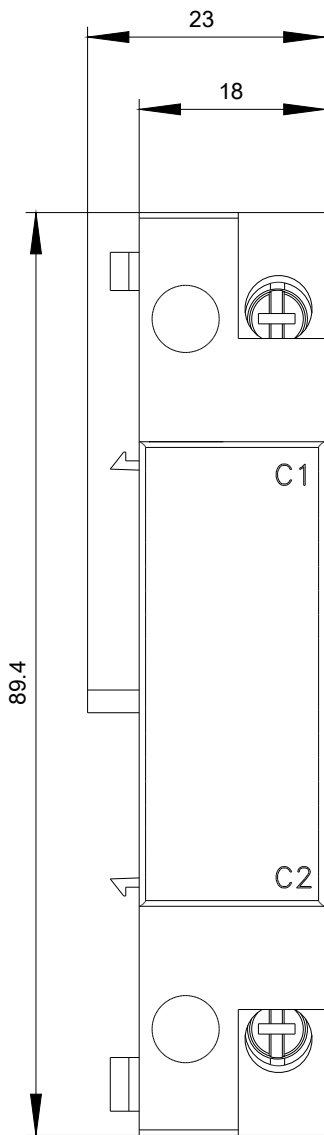

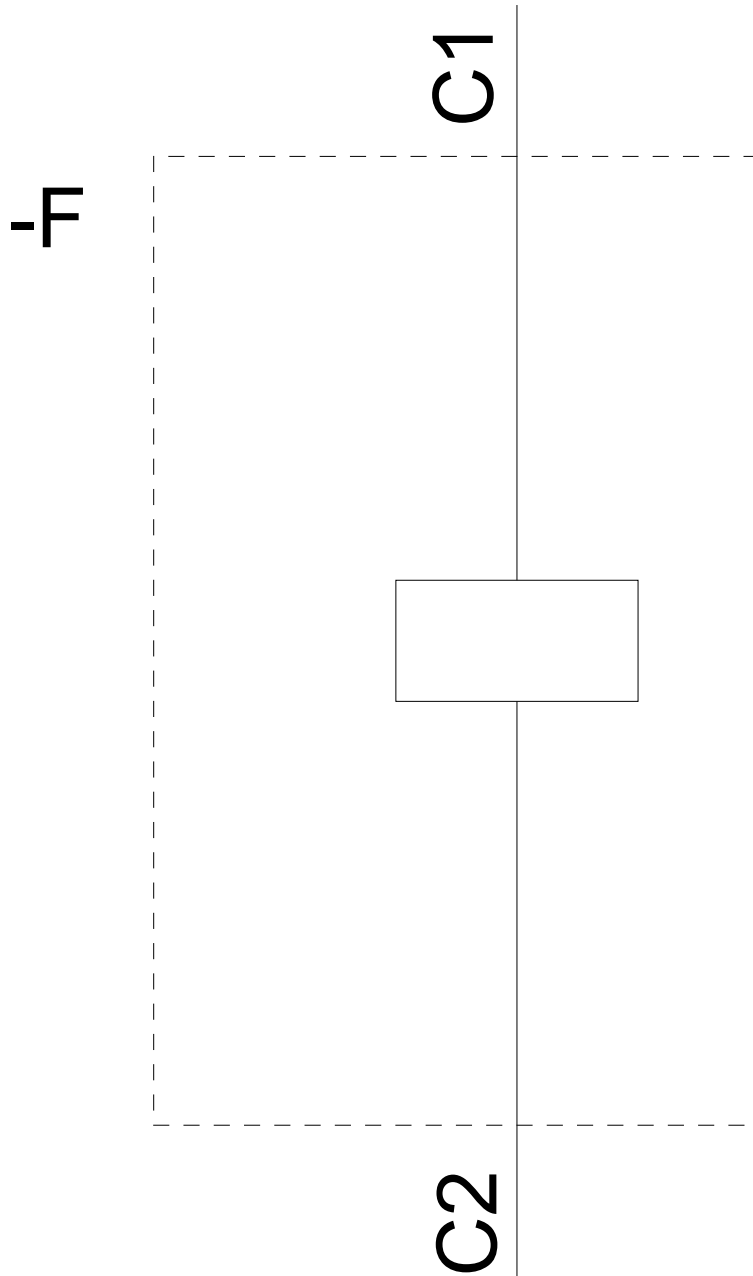

letzte Änderung:

20.07.2018