

Rahmenklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rahmenklemme 4 Stück

Allgemeine technische Daten

Bezeichnung / der Anschlussklemme	TS1.3
-----------------------------------	-------

Anschlüsse gemäß IEC




IEC-Kennzeichnung / der Klemmen	NXB 50-185 mm ² AWG4-350kcmil
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal 	<p>95 mm²</p> <p>150 mm²</p> <p>50 mm²</p> <p>150 mm²</p> <p>50 mm²</p>

<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal 	185 mm ²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Kupferschienen <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	2...6 x (13 mm x 0,5 mm) 3...6 x (20 mm x 1 mm)
Abisolierlänge	19 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln <ul style="list-style-type: none"> • mehrdrähtig • feindrähtig 	<= 35 mm ² : 6 Nm, >= 50 mm ² : 12 Nm <= 35 mm ² : 6 Nm, >= 50 mm ² : 12 Nm

Anschlüsse gemäß UL

UL-Kennzeichnung / der Klemmen	TS1.3 Xuebote
Abisolierlänge	0.75 in
anschließbarer Leiterquerschnitt <ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal 	4 AWG 350 kcmil 4 AWG 350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln <ul style="list-style-type: none"> • mehrdrähtig • feindrähtig 	<= 1 AWG: 70 lb-in, >= 1/0 AWG: 140 lb-in <= 1 AWG: 70 lb-in, >= 1/0 AWG: 140 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 VDE	 RCM	 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9254-0JA12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9254-0JA12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9254-0JA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

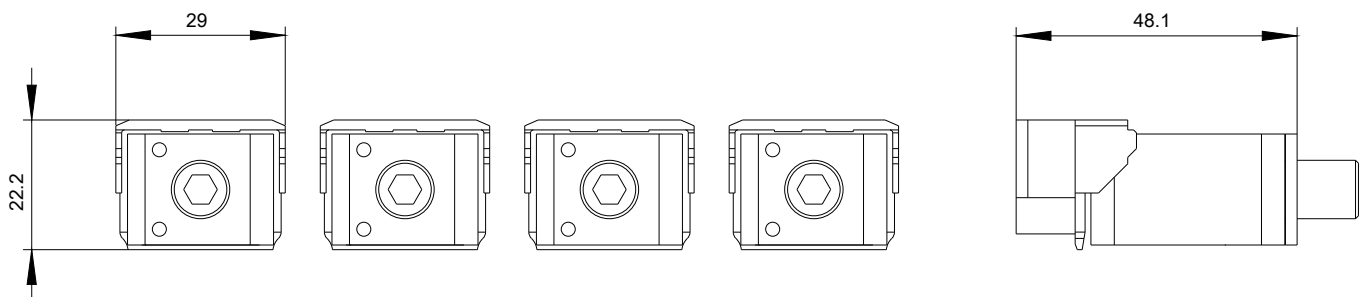

letzte Änderung:

02.07.2018