

Spannungsauslöser flexibel 380-500V AC 50/60Hz Zubehör für:
3VA1/2



| Ausführung | |
|-------------------------|---------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | Zubehör |
| Ausführung des Produkts | Hilfsauslöser |
| Zubehör | Hilfsauslöser |

| Allgemeine technische Daten | |
|---------------------------------------|---------|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| aufgenommene Scheinleistung / maximal | 650 V·A |

| Spannung | |
|---|----------------------|
| Bemessungsisolationsspannung U_i | 690 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Steuerspeisespannung (U_s) / bei AC | 380 - 500 V 50/60 Hz |

| Mechanischer Aufbau | |
|------------------------|---------|
| Höhe | 65,1 mm |
| Breite | 21,7 mm |
| Anzahl der Steckplätze | 3 |
| Tiefe | 31,2 mm |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Nettogewicht | 91 g |
| Klemmenanzugsdrehmoment min | 0,4 N·m |
| Klemmenanzugsdrehmoment max | 0,5 N·m |

Anschlüsse gemäß IEC

| | |
|---|---------------------|
| Abisolierlänge | 10 mm |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| • minimal | 0,5 mm ² |
| • maximal | 1,5 mm ² |
| AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte | |
| • minimal | 20 |
| • maximal | 16 |

Anschlüsse gemäß UL

| | |
|--|------------|
| Abisolierlänge [in] | 0,4 in |
| Klemmenanzugsdrehmoment (lbf·in) empfohlen | 3,5 lbf·in |
| Klemmenanzugsdrehmoment (lbf·in) max | 4,4 lbf·in |

Approbationen Zertifikate

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|



[Sonstige](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BA24>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0BA24>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9988-0BA24

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

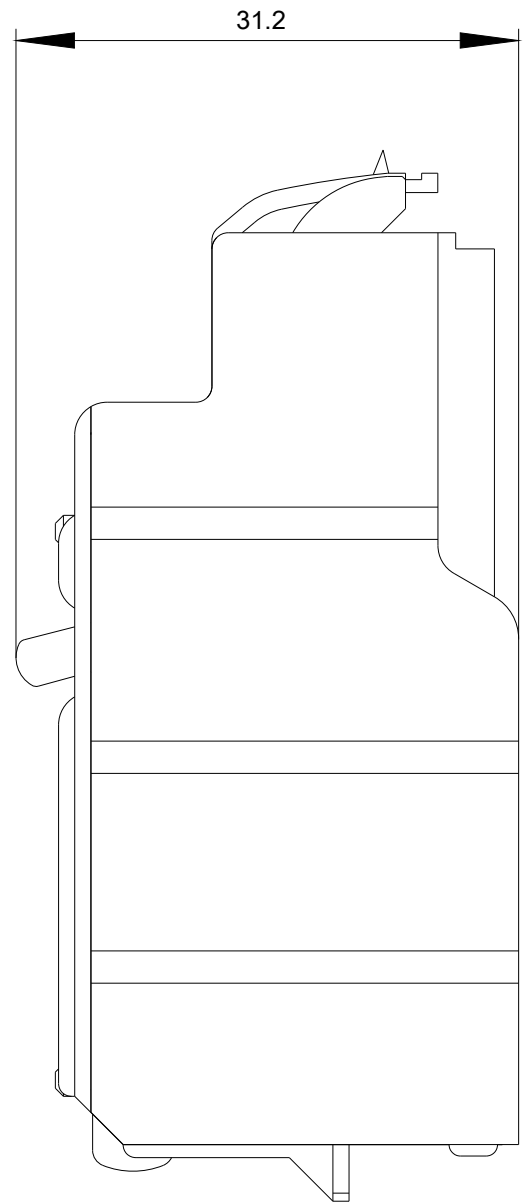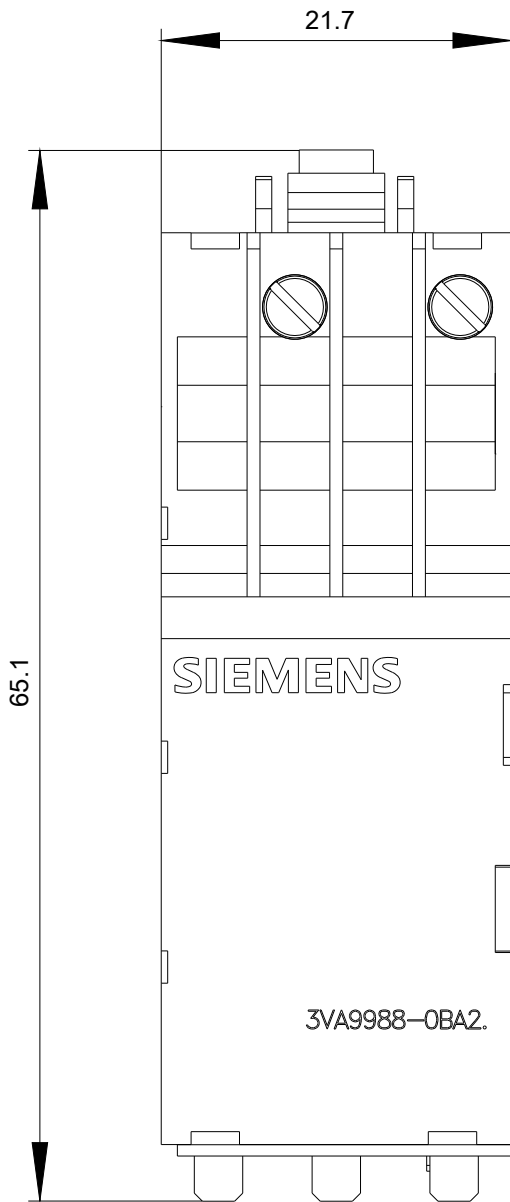

letzte Änderung:

02.07.2018