

Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm<sup>2</sup>, 1050mm, Isolation grau  
schneidbar für FI/LS 2P (3TE)+AFDD

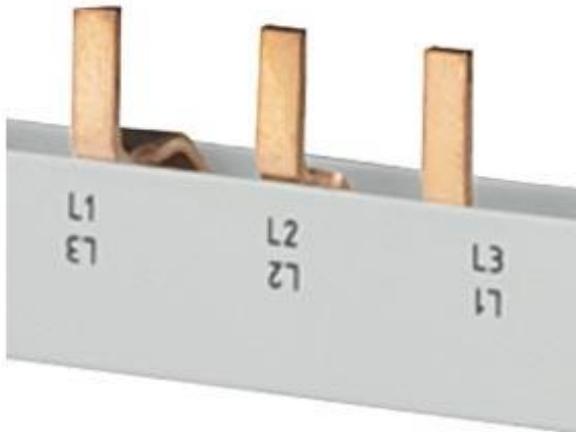


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	4PH 10 mm <sup>2</sup> , 60TE grau
Ausführung der Sammelschiene	lamelliert
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung / verzinkt	Nein
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A
Produktdetails	
Produkteigenschaft / flexibel	Ja
Mechanischer Aufbau	
Breite	20 mm
Länge	1 050 mm
Dicke / der Sammelschiene	17 mm
Material / der Stromschiene	SF-Cu F 24



EG-Konf.

Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3746-5>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3746-5>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3746-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3746-5)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>