

Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 4 Stück Zubehör für: 3VA1
400/630 3VA2 400/630



Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme

Allgemeine technische Daten

Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA2.4
-----------------------------------	-------

Anschlüsse gemäß IEC

IEC-Kennzeichnung / der Klemmen	70-300 mm ² CU/AL NNL
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal 	<p>70 mm²</p> <p>240 mm²</p> <p>70 mm²</p> <p>185 mm²</p> <p>70 mm²</p>

<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal 	300 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal 	70 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal 	300 mm ²
Abisolierlänge	31 / 58,5 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> • mehrdräftig 	42 Nm
<ul style="list-style-type: none"> • feindräftig 	42 Nm

Anschlüsse gemäß UL

UL-Kennzeichnung / der Klemmen	TA2.4 CMC 2/0-600 CU7AL UR CSA
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	1.2 / 2.3 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal 	2/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal 	600 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal 	2/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal 	600 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal 	70
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal 	185
<ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal 	2/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal 	600 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> • mehrdräftig 	370 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> • feindräftig 	370 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------

[Sonstige](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9404-0JJ23>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9404-0JJ23>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9404-0JJ23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

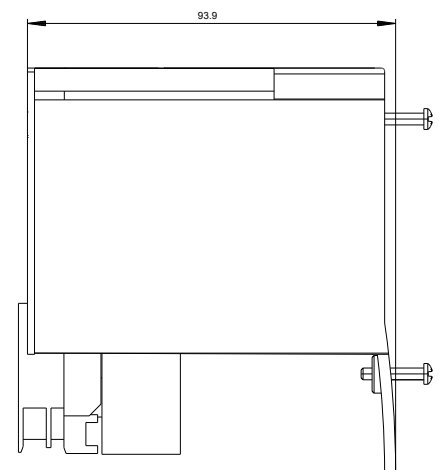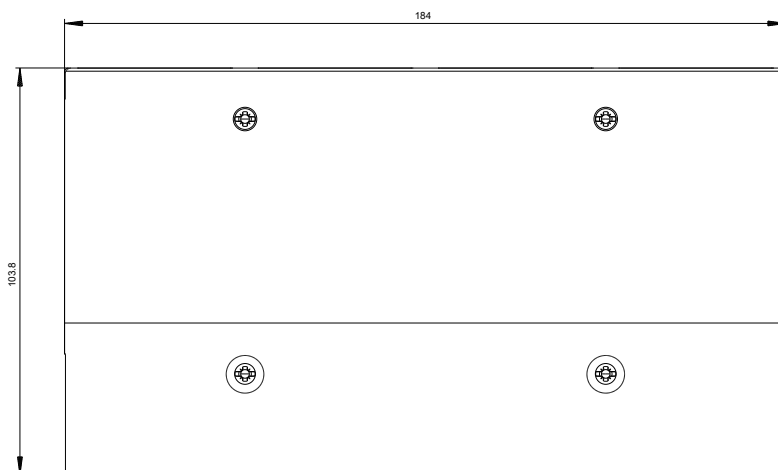

letzte Änderung:

02.07.2018