


Stiftsammelschiene berührungssicher, 10mm² 1-phasig, 214mm lang schneidbar, mit Endkappen

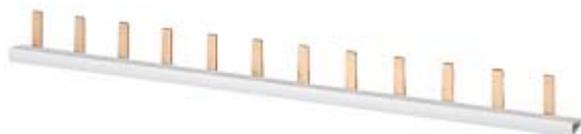

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10mm ² 1PH L214 mm
Ausführung der Sammelschiene	lamelliert

Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung / verzinkt	Nein

Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A

Produktetails	
Produkteigenschaft / flexibel	Ja

Mechanischer Aufbau	
Breite	15,5 mm
Länge	214 mm
Dicke / der Sammelschiene	5 mm
Nettogewicht	32,57 g
Material / der Stromschiene	SF-Cu F 24



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3730>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3730>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3730

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

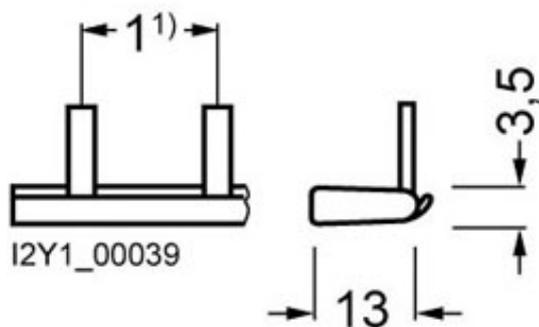

¹⁾ Stiftabstände in TE (Teilungseinheiten, 1 TE = 18 mm).