

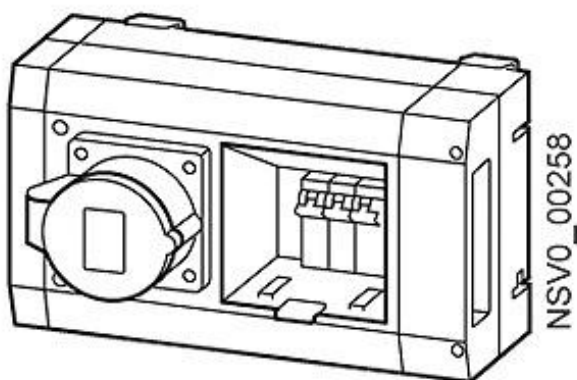


Abbildung ähnlich

| Ausführung                                                         |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung                                                | Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD01 |
| Schutzart und Schutzklasse                                         |                                                |
| Schutzart IP                                                       | IP54                                           |
| Hauptstromkreis                                                    |                                                |
| Betriebsfrequenz / Bemessungswert                                  |                                                |
| • minimal                                                          | 50 Hz                                          |
| • maximal                                                          | 60 Hz                                          |
| Betriebsspannung / bei AC                                          |                                                |
| • bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal                             | 400 V                                          |
| • bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal                             | 400 V                                          |
| Betriebsstrom                                                      |                                                |
| • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 32 A                                           |
| • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 32 A                                           |

## Abgangsstellen

|                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ausführung der Abgangseinheit                                            | Steckdose                         |
| Ausführung des Kurzschluss- und Überlastschutzes / in der Abgangseinheit | 3-pol. Leitungsschutzschalter 32A |
| Baugröße der Abgangseinheit                                              | 2                                 |
| Polzahl / der Abgangseinheit                                             | 5                                 |

## Mechanischer Aufbau

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Höhe                                 | 176 mm |
| Breite                               | 160 mm |
| Länge                                | 265 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 8      |
| Produktbestandteil / Arretierung     | Ja     |

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:034282>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:034282>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:034282](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:034282)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>