

Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 Stück Zubehör für: 3VA2  
100/160/250



### Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme

### Allgemeine technische Daten

Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA2.3
-----------------------------------	-------

### Anschlüsse gemäß IEC

IEC-Kennzeichnung / der Klemmen	25-150 mm <sup>2</sup> CU/AL NNL
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	25 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	25 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	70 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	25 mm <sup>2</sup>

• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	150 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	25 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	150 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	25 / 50 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdrähtig	31
• feindrähtig	31

#### Anschlüsse gemäß UL

UL-Kennzeichnung / der Klemmen	TA2.3 CMC 4-300 CU7AL UR CSA
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	1.0 / 2.0 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	300 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	300 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	25
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	70
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	4 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	300 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdrähtig	275 lb-in
• feindrähtig	275 lb-in

#### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
Sonstige			Sonstige



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9223-0JJ22>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9223-0JJ22>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9223-0JJ22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9223-0JJ22)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

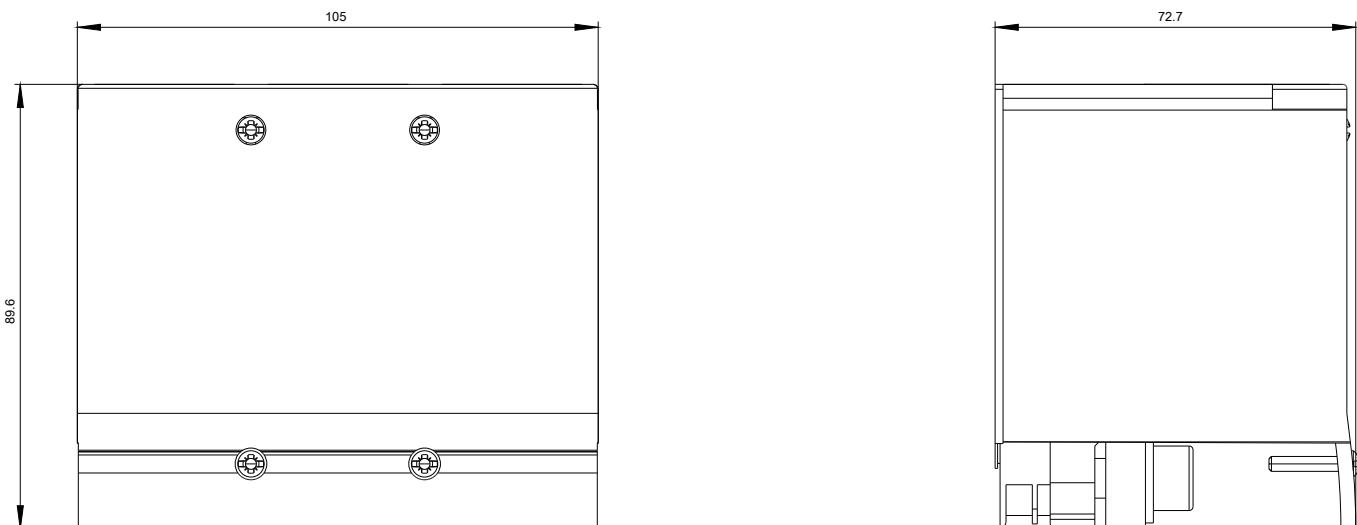

**letzte Änderung:**

02.07.2018