

Spannungsauslöser links 48-60V AC 50/60Hz/DC Zubehör für:
3VA1/2



| Ausführung | |
|--|--------------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | Zubehör |
| Ausführung des Produkts | Hilfsauslöser |
| Zubehör | Hilfsauslöser |
| Allgemeine technische Daten | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| aufgenommene Scheinleistung / maximal | 30 V·A |
| aufgenommene Wirkleistung / bei DC / maximal | 30 W |
| Spannung | |
| Bemessungsisolationsspannung U_i | 690 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Steuerspeisespannung (U_s) / bei AC | 48 - 60 V 50/60 Hz |
| Steuerspeisespannung (U_s) / bei DC | 48 - 60 V |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 65,1 mm |
| Breite | 25,7 mm |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Anzahl der Steckplätze | 3 |
| Tiefe | 31,2 mm |
| Nettogewicht | 91 g |
| Klemmenanzugsdrehmoment min | 0,4 N·m |
| Klemmenanzugsdrehmoment max | 0,5 N·m |





Anschlüsse gemäß IEC

| | |
|---|---------------------|
| Abisolierlänge | 10 mm |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| • minimal | 0,5 mm ² |
| • maximal | 1,5 mm ² |
| AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte | |
| • minimal | 20 |
| • maximal | 16 |

Anschlüsse gemäß UL

| | |
|--|------------|
| Abisolierlänge [in] | 0,4 in |
| Klemmenanzugsdrehmoment (lbf-in) empfohlen | 3,5 lbf-in |
| Klemmenanzugsdrehmoment (lbf-in) max | 4,4 lbf-in |

Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|--|--|--|---|
|  VDE |  EAC |  RCM |  EG-Konf. |

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

sonstiges

[Sonstige](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9988-0BL31>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0BL31>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9988-0BL31

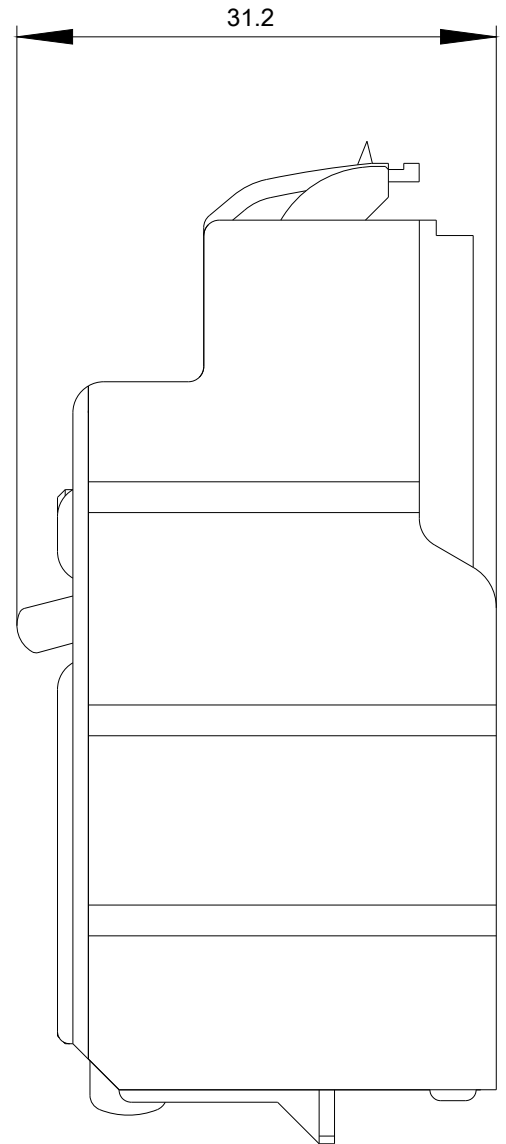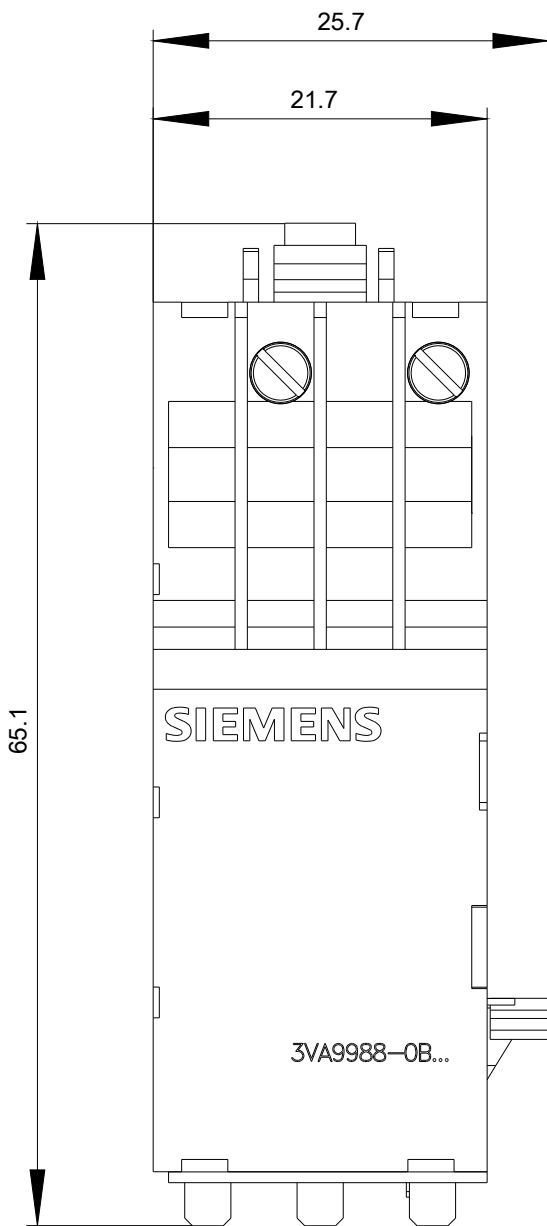

letzte Änderung:

02.07.2018