

Verzögerungsgerät feste Verzögerung 230V AC Zubehör für: 3VA
Unterspannungsauslöser







Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Verzögerungsgerät
Zubehör	Verzögerungsgerät
Allgemeine technische Daten	
Ausschaltverzögerungszeit / minimal	100 ms
Spannung	
Steuerspeisespannung (Us) / bei AC	230 V
Mechanischer Aufbau	
Höhe	57,5 mm
Breite	44,8 mm
Tiefe	72,3 mm
Nettogewicht	117 g
Klemmenanzugsdrehmoment min	0,8 N·m
Klemmenanzugsdrehmoment max	1,2 N·m
Anschlüsse gemäß IEC	

Abisolierlänge	10 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm ²
• maximal	1,5 mm ²
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte	
• minimal	20
• maximal	16

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge [in]	0,4 in
Klemmenanzugsdrehmoment (lbf-in) empfohlen	7,1 lbf-in
Klemmenanzugsdrehmoment (lbf-in) max	10,6 lbf-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 VDE		 RCM	 EG-Konf.
Sonstige			Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BF22>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0BF22>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9988-0BF22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

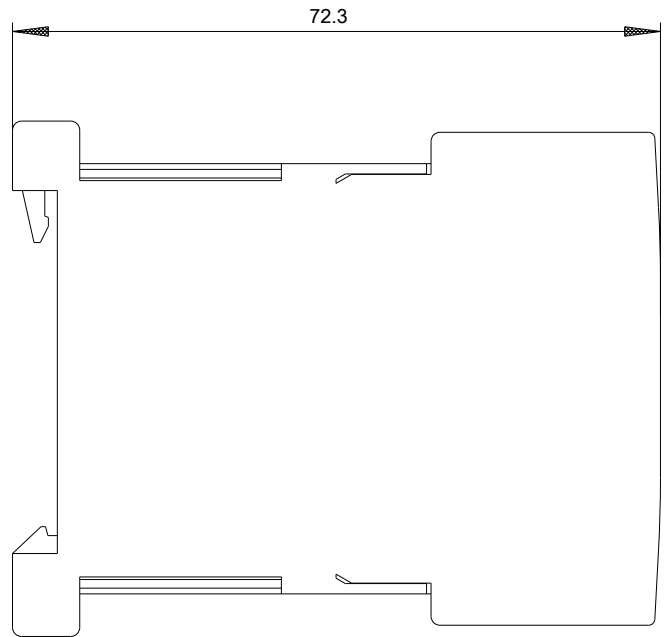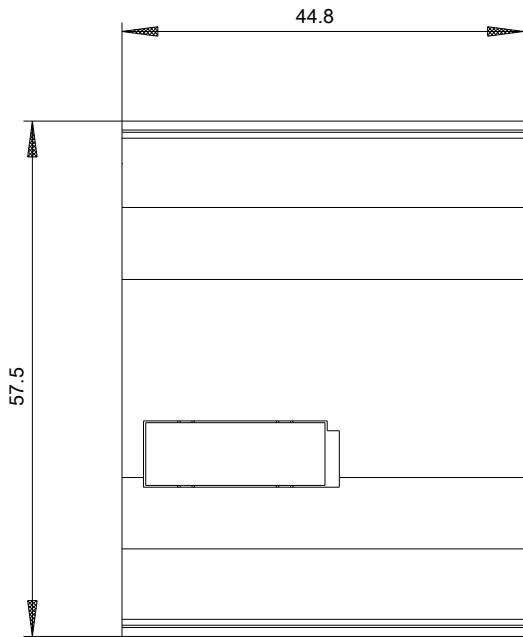

letzte Änderung:

02.07.2018