

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H
 $I_{cu}=85kA @ 415V$ 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, $I_n=1000A$
 Überlastschutz $I_r=400A...1000A$ Kurzschlusschutz $I_{sd}=1,5...10 \times I_r$,
 $I_i=10 \times I_n$ Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-
 250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-
 Meldeschalter HQ



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Kompaktleistungsschalter

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit)	Prüfbeschei- nungen
 CCC	 EAC	 RCM
 VDE	Sonstige	Sonstige

sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2510-6HN32-0KH0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2510-6HN32-0KH0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2510-6HN32-0KH0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

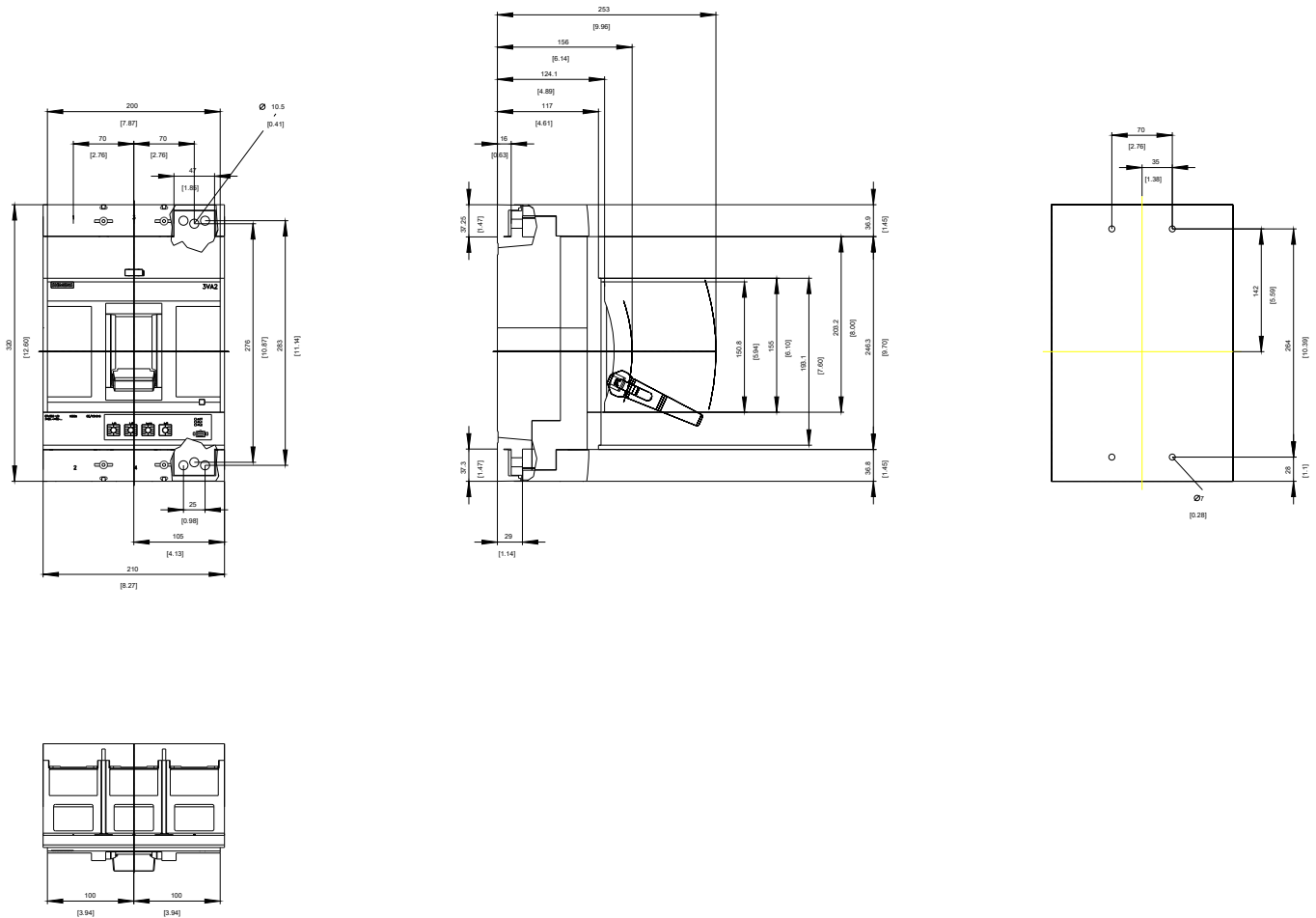

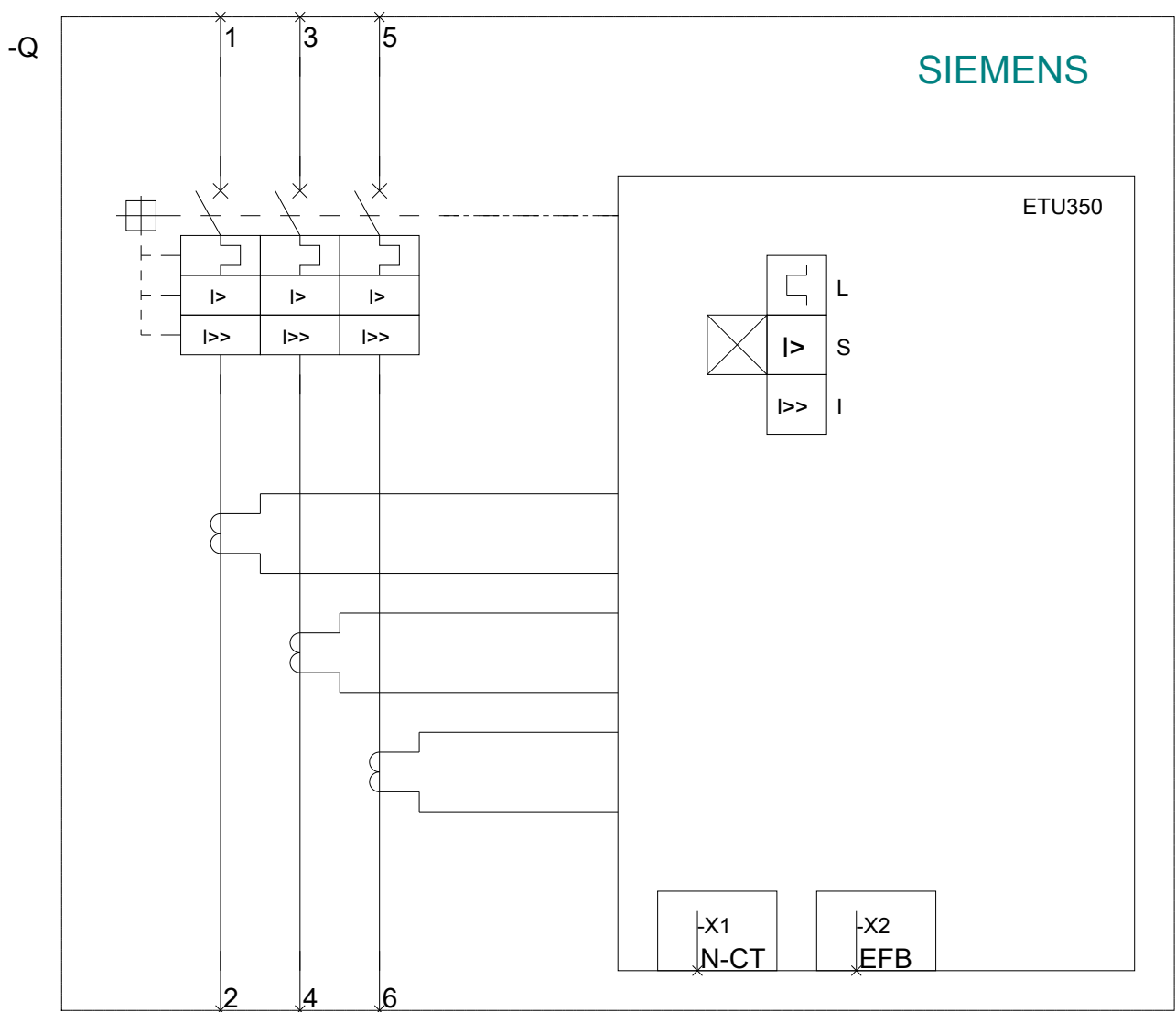

letzte Änderung:

04.07.2018